

Vorsatz

19-
030.005

Vertrieb durch
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/19-030.00...>

Ihr Produkt:



19-030.005 Vorsatz

FRONT

Frontabmessung:	Ø 9 mm
Frontform:	rund
Frontrahmen Farbe:	Schwarz
Frontrahmen Material:	Kunststoff

MONTAGE

Bauform:	erhaben
Einbauöffnung:	Ø 8 mm
Montage-Typ:	Paneel-Montage

MECHANISCHE KENNWERTE

Anschluss:	Steckanschluss, 2 x 0,5 mm
Gewicht:	0.002 kg

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatztemperatur:	- 25 °C ... + 45 °C mit Glühlampe, - 25 °C ... + 65 °C mit LED, bei Blockmontage ist Wärmestau zu vermeiden
---------------------------	---

ZERTIFIKATE

REACH:	REACH konform
RoHS:	RoHS konform

WEITERE

Kurzbeschreibung:

Vorsatz, Ø 8 mm, Ø 9 mm, rund, Schwarz, Kunststoff, Steckanschluss, 2 x 0,5 mm

Innenabmessung:

Ø 7,3 mm


Gehäuse Farbe:

Schwarz


Gehäuse Material:

Kunststoff

Schaltschemas:

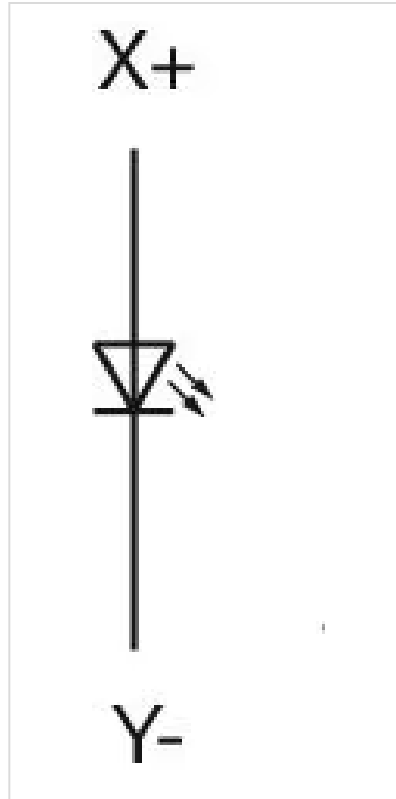


Bauteilelayouts:

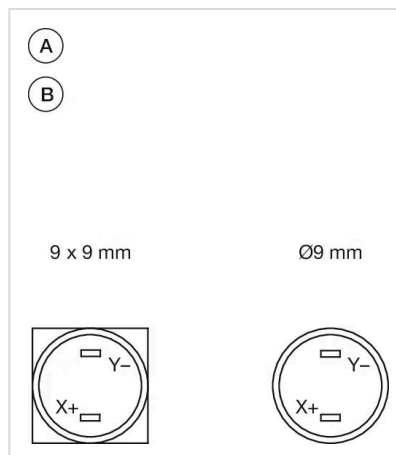

A = Anschlüsse (Rückseite)

B = Leuchtmelder

Einbauöffnungen:

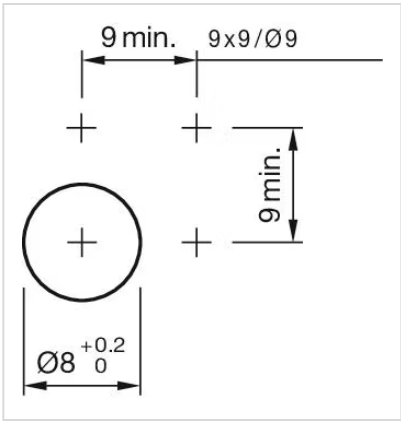

Abmessungen:

