


Détecteurs de position série "minivanne"


› 100 % pneumatique

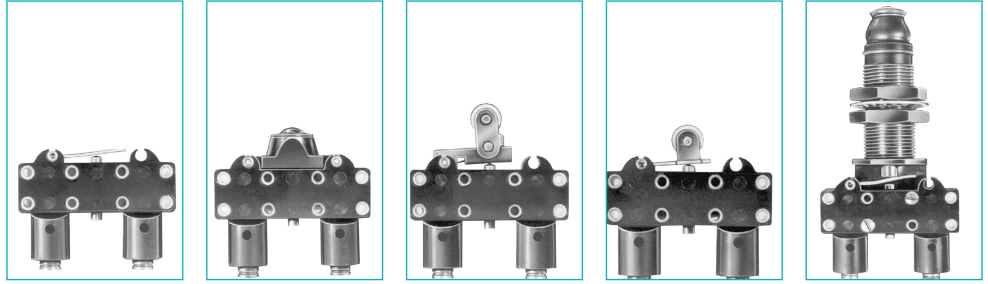

Références

Particularité	Levier droit court	A bille	A galet escamotable	Court à galet	Canon fileté Ø16 à grain	
Version NF	Sortie inférieure	81 281 502	81 281 504	81 281 508	81 281 509	81 737 501

Symbole

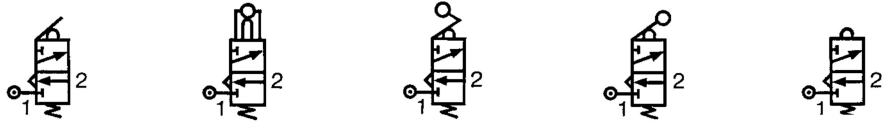


Caractéristiques


Pression d'utilisation	bar	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8	2 → 8
Ø de passage	mm	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Débit à 6 bars	NI/min	200	200	200	200	200
Force de commande à 6 bars	N	15	15	15	15	25
Course utile	mm	1	1	1	1	1
Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE 49100)	mm	Ø 4	Ø 4	Ø 4	Ø 4	Ø 4
Température d'utilisation	°C	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50	-5 → +50
Endurance mécanique	manœuv.	5.10 ⁶	5.10 ⁶	5.10 ⁶	5.10 ⁶	5.10 ⁶
Masse	g	16	18	18	18	90

Encombrements


81 281 502

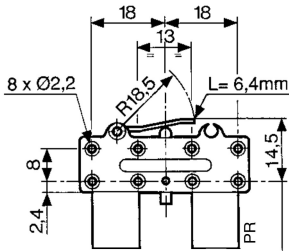


81 281 504

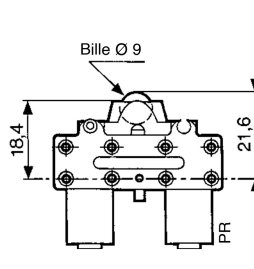


81 281 508

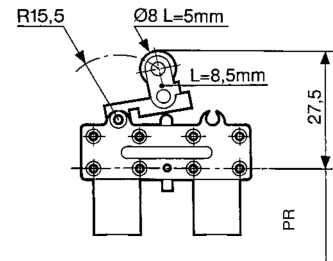

81 281 509

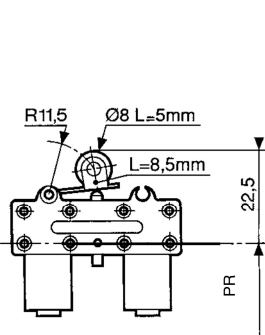

81 737 501

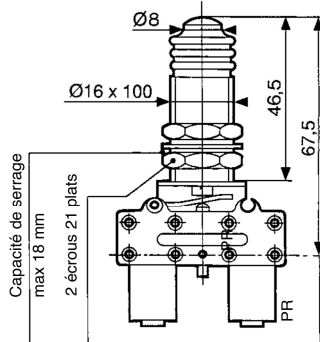

Point d'actionnement :

PR : Position repos