

ASSORTIMENTO INDUSTRIA (255 PZ)



496 E4

- Fornito senza termoformati in plastica

Dettagli famiglia

Codice

Peso kg

U04960044

45

Composizione

Articolo

Pezzi

Misure



285 - Chiavi combinate

3

36-38-41



252 N/SR13 - Serie di 13 chiavi a forchetta doppie

13

6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-
27x29-30x32

 
 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	127 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni	3	19÷60-12÷25-40÷100
	127 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni	3	19÷60-12÷25-40÷100
	128 N - Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni	3	19÷60-10÷25-40÷100
	128 PN - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni	3	19÷60-10÷25-40÷100
	134 - Pinze regolabili autobloccanti con ganasce concave	1	250
	180 C - Pinze regolabili a cerniera chiusa	1	250
	200 S - Seghetto	1	-
	201 - Seghetto	1	-
	204 - Cesoie per lamiera	1	250

 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	207 C - Forbice per elettricisti - lame in acciaio	1	-
	220 B1 - Coltello multiuso con lama a settori	1	-
	235 3/4 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale	10	22-24-27-30-32-36-38-41-46-50
	236 3/4 - Prolunghe	2	200-400
	237 A 3/4 - Cricchetto reversibile	1	-
	240 3/4 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole	1	-
	241 3/4 - Snodo cardanico	1	-
	252 N - Chiavi a forchetta doppie	1	36x41
	273 1/2 Q - Chiave a T con attacco quadro snodato	1	-

 
 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	280 LTS/S9 - Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica	9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
	280 T - Chiavi a T con maschio esagonale	10	2-2,5-3-4-5-6-8-10-12-14
	285 SE26 - Serie di 26 chiavi combinate	26	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32
	302 N - Giratubi modello americano	1	350-2
	310 N - Giratubi modello svedese con ganasce a 45° sottili e sagomate	1	430-1 1/2
	329 N/S8 - Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®	8	-
	351 - Scalpelli nervati	2	200-250
	362 - Scalpelli	1	150
	364 - Ugnetto	1	125

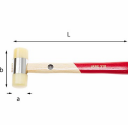
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 367 SE6 - Serie di 6 cacciaspine	6	-
 368 - Bulini	2	4x125-5x150
 376 - Mazzuole	2	35-50
 382 - Martelli per meccanici	3	300-500-1000
 420 - Oliatori	1	500
 428 - Leva	1	400
 442 N - Aste flessibili con terminale magnetico	1	2
 454 - Estrattori a due bracci per esterni	2	2-4
 458 S6 - Serie di 6 estrattori conici	6	1÷6

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo	Pezzi	Misure
 618 - Giramaschi a cricchetto	2	1-2
 751 - Pinza per capicorda preisolati	1	-
 810 N - Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile	1	200
 993 A - Spazzola metallica	1	-
 960 - Calibro a corsoio ventesimale	1	-
 966 L - Spessimetro a lame lunghe	1	19
 974 - Punta a tracciare	1	-
 978 B - Righe semirigide graduate	1	300
 990 M2/SE5 - Serie di 5 lime	5	-

 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	324 N - Giraviti per viti con intaglio	2	0,8x4x35-1,2x6,5x35
	324 NPH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	2	1x35-2x35
	609 1/4 EB - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole esagonali ed inserti per avvitatura (38 pz)	38	-
	135 B - Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe	1	250
	981 A - Flessometri professionali con rivestimento antiurto	1	3
	321 F - Giravite cercafase 110÷250V	1	-
	606 1/2 EA - Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali (23 pz)	23	-
	133 AX - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti	1	160
	147 AX - Pinza spellafili	1	160

 
 
Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.
 Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articolo		Pezzi	Misure
	133 AXP - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi piegati a 45°	1	160
	150 AX - Pinze universali	1	180
	188 AX - Tronchesi a grande effetto a tagliente diagonale	1	160
	294 AD - Chiavi a rullino con regolazione rapida	1	250
	283 SE13 - Serie di 13 chiavi poligonali doppie curvate	13	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x26-25x28-27x29-30x32
	995 A - Rivettatrice	1	-
	324 - Giraviti per viti con intaglio	6	0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200-1,6x10x200
	324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce PHILLIPS®	4	0x75-1x75-2x100-3x150
	234 1/2 N - Chiavi a bussola per viti con esagono incassato	8	5-6-7-8-10-12-14-17

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.