



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		0,670 A
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Dimmen	
		Dimmbar	Ja
Lichttechnische Daten		Mechanische Kenndaten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichtstrom	5.240 lm	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Farbkoordinate Y (Nom)	0,38	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	EPREL Registrierungsnummer	423398
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	90 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Full EOC	871150063219740
Elektrische Kenndaten			
Stromverbrauch	59,4 W		

MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
Bestellcode	63219740
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Materialnummer (12NC)	927922084023


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500632203

Abmessungsskizzen

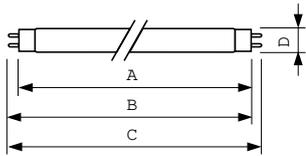


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten

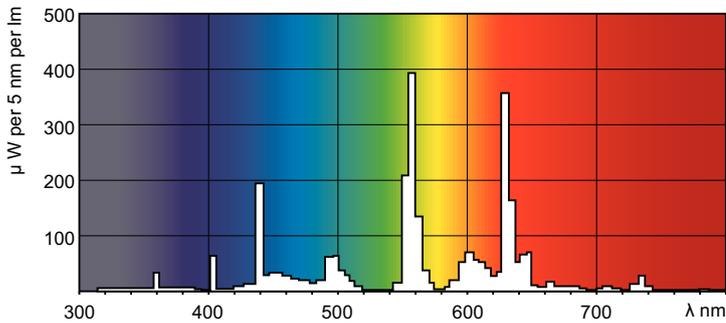


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

Lebensdauer

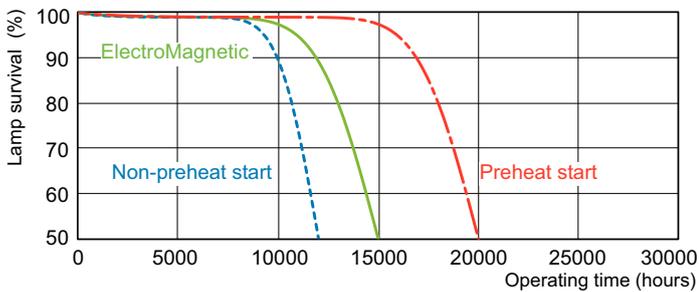


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

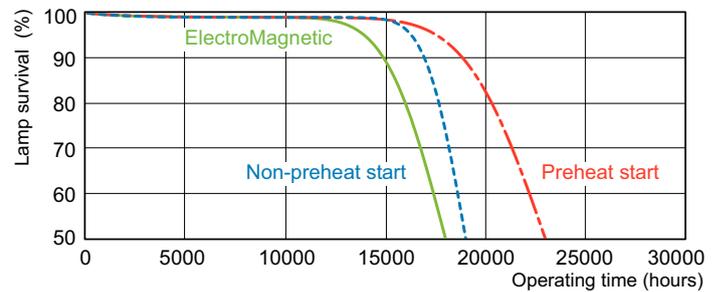

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer

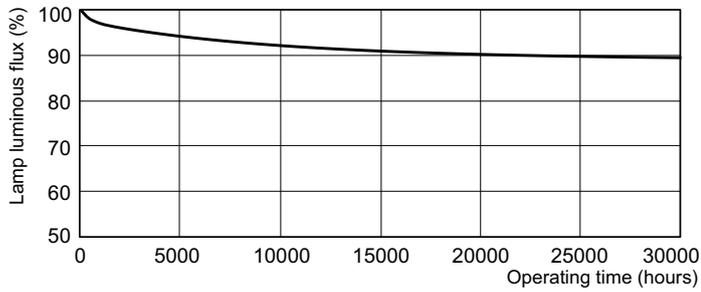

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25

