


平型スナップリングプライヤ軸用



FLAT TYPE EXTERNAL SNAP RING PLIER

| No. | クロー形状 | L | g | 小売参考価格 |
|---------|-------|-----|-----|------------|
| SOP-173 | 平型 | 170 | 195 | 10 ¥ 2,790 |

本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付きです。
クローの交換が可能です。(P.236のクローセットが使用できます。)

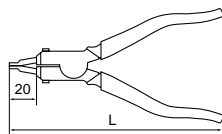

開閉バネ、ねじは補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。


軸・穴兼用スナップリングプライヤ



INTERNAL-EXTERNAL CONVERTIBLE SNAP RING PLIER


| No. | クロー径 | 使用範囲 | L | g | 小売参考価格 |
|----------|------|----------------|-----|-----|-----------|
| SOCP-130 | 1.2 | 軸・穴兼用 10~40 | 145 | 120 | 6 ¥ 3,960 |

軸穴兼用なので作業性が向上。

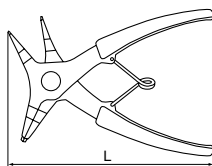

開閉バネは補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。


スナップリングプライヤ 先端クローセット [10本組]

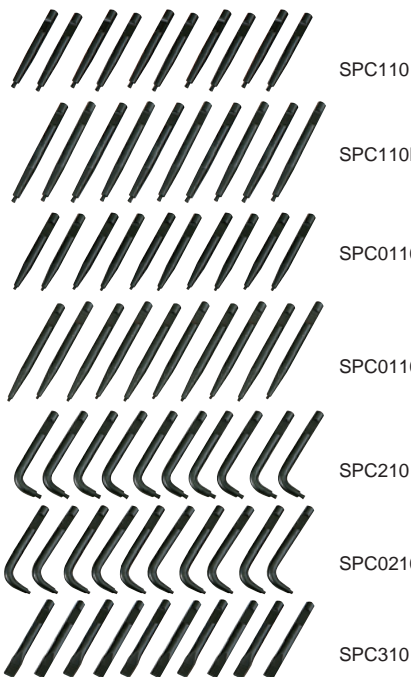

SPARE TIPS FOR SNAP RING PLIER (10pcs.)

| No. | 入組内容 | L | g | 小売参考価格 |
|----------|---|-----|-------|------------|
| SPC110 | 直型 2.0 | 10本 | 36 40 | 10 ¥ 1,460 |
| SPC110L | 直型 2.0 (ロング) | 10本 | 46 40 | 10 ¥ 1,790 |
| SPC0110 | 直型 1.5 | 10本 | 36 40 | 10 ¥ 1,460 |
| SPC0110L | 直型 1.5 (ロング) | 10本 | 46 40 | 10 ¥ 1,790 |
| SPC210 | 曲型 2.0 | 10本 | 34 40 | 10 ¥ 2,400 |
| SPC0210 | 曲型 1.5 | 10本 | 34 40 | 10 ¥ 2,400 |
| SPC310 | 平型 | 10本 | 36 40 | 10 ¥ 3,390 |
| SPC5 | 直型 1.5(ロング) 2.0(ロング) 各1対 平型 1対 曲型 1.5 2.0 各1対 | | 40 10 | 10 ¥ 2,390 |


7種の先端クローを設定しています。
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパーの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
P.234~236のマークのついているスナップリングプライヤ本体に適用できます。
(SCP-171LL、SCP-172L、SCP-172LL、SOP-171LL、SOP-172LL、SOCP-130には使用できません。)

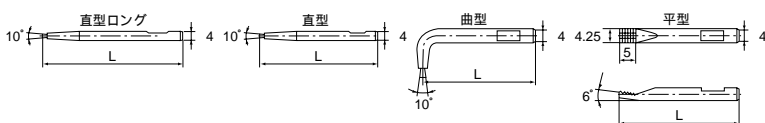

ストレートショートノーズペンチ ロングタイプ

STRAIGHT SHORT NOSE PLIER LONG TYPE

| No. | L | ℓ | D | g | 小売参考価格 |
|---------|-----|----|----|-----|-----------|
| PS6-301 | 260 | 38 | 73 | 260 | 5 ¥ 7,980 |

 

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4~5 をご参照下さい。(マークの例: 9.5mm, イチキ, POWERFIT, 36, 39, 41, リペア, 六角, 90度)

めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

このマークのついている製品は在庫を確認の上ご注文下さい。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。