

RAD AS 125X40/40 ROLLENLAG. RUECKENL. GH M22/50 B.14


Rad Serie AS

Radkern aus Polyamid 6, Beschichtung aus weichem Guss-Polyurethan 87 Sh.A.
Lagerung: Rollenkorblager.

Gehäuse-Serie M22


Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish:verzinkt-weiss.

Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 12-14 mm Durchm.

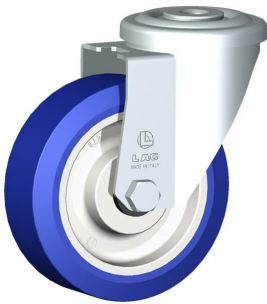

Technische Daten

Raddurchmesser	D	125 mm
Laufbreite	E	40,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	15 mm
Artikelgewicht		1,190 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	159 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M12-14
Ausladung	F	49 mm
Gabelbreite	U	50 mm
Tragfähigkeit		200 kg

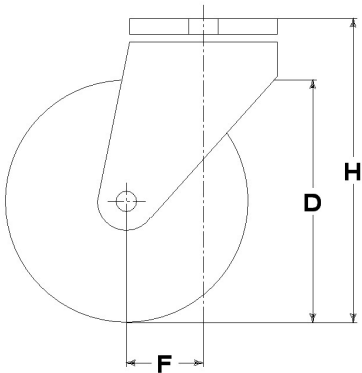

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [35066](#)
Ausführung mit Fußschutz: [36648PPFD](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf: [36648FRFD](#)
Ausführung mit Fuß-Festeller in Nachlauf und Fußschutz: [36648FRPPFD](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. **Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).**