



BOSCH



匠造无刷 内外兼修

全新无刷马达平台锂电冲击钻GSB 12V-30

GSB 12V-30 Professional

**HEAVY
DUTY**
1 year
warranty
重载级 1年保修

全新无刷马达平台BL44

采用全新高磁性合金插片式转子,相比传统黑磁铁转子,磁性稳定且强力



Prof
GSR 12

less
motor


低摩擦
低噪音

无需更换
碳刷

持久
耐用

*以上图片仅为效果展示，产品外观根据不同的产品型号会有所差异，请以实物为准

严选用材 匠心设计

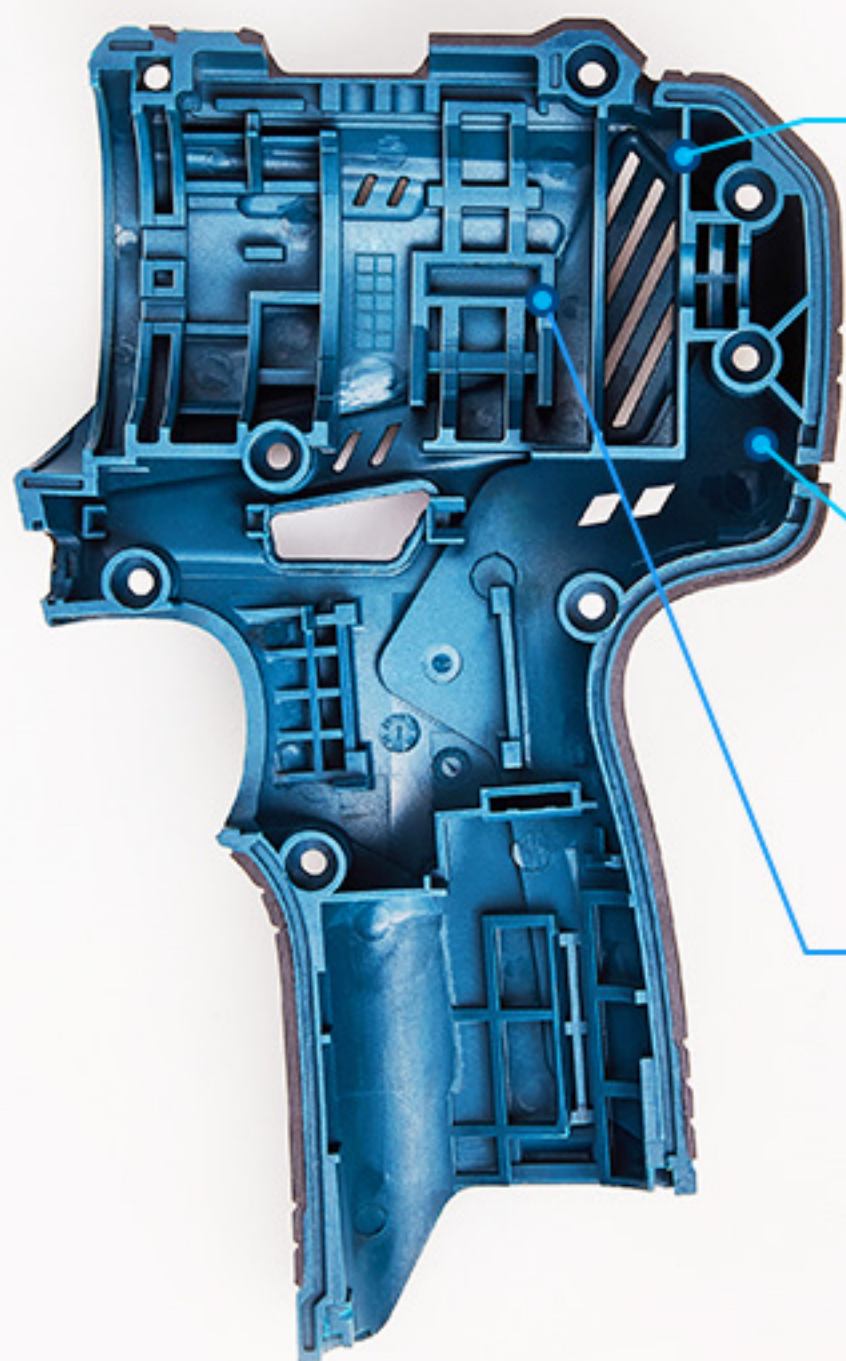

高精度模具

使内部核心部件稳固贴合

厚实的尾部软胶

有效保护机器

增强内部加强筋

使机身坚固耐用

老款



高档环保材质

30%玻璃纤维的PA6高档尼龙材料



人体工学设计

178mm小机身更易操控



全新智能控制平台

智能芯片加持，实现真正智能控制



开关单独分离
维修经济便利



整合多种智能
安全控制功能



通过国际电工委
安全认证

*以上图片仅为效果展示，产品外观根据不同的产品型号会有所差异，请以实物为准

钻拧双全 应对专业领域

可作业于多种材质

空载速率 0-420 / 1600 转每分钟
最大扭矩 (软扭/硬扭) 18/30牛米
冲击率 24000次/分钟



*以上图片仅为效果展示，产品外观根据不同的产品型号会有所差异，请以实物为准

博世锂电 安全可靠



大胆用

博世ECP电子电池保护技术能够在机器使用时通过软硬件实时监测电流、电压、温度和漏电，有效防止锂电池在不合适条件下使用，甚至爆炸，保障使用者安全



放心充

博世ECP电子电池保护技术可实时检测电池充电情况，有效防止过度充电，避免不必要的人身伤害

充电加速 颜值升级

新款12V快充GAL 12V-40
35分钟充满2.0安时电池



包装及配件

包装清单



博世新款原装塑盒



GAL 12V-40 快充



双电配置

博世无刷锂电冲击钻

GSB 12V-30

两档机械调速

1档低速高扭矩 2档高速低扭矩

三模式切换

冲击/平钻/起拧

无刷马达

稳定且强力

电子无极调速

速度易控

平衡机身

优化机身设计 前后机身平衡操作便利

高档环保外壳

手感舒适, 可靠耐用

尾部大面积软胶

有效保护电机, 舒适握持

正反转

进退自如

ECP电子电池保护技术

放心充 大胆用



产品参数

GSB 12V-30



注：手工测量,以实物为准

最大钻孔直径:	20毫米 (木材) / 10毫米 (钢材) / 10毫米 (砖墙)
最大螺钉直径:	8毫米
最大夹头直径:	10毫米
空载转速:	0-420转/分钟 (1档) 0-1600转/分钟 (2档)
最大扭矩:	18牛顿米 (软扭) 30牛顿米 (硬扭)
扭矩设置:	20档扭矩调节+冲击钻+平钻档
电池电压/容量:	12伏/2.0安时
充电器:	GAL 12V-40
充电时间:	35分钟
订货编号:	06019G9180