

64156

OSRAM ORIGINAL LINE | トランク用 ハロゲンヘッドライトランプ



アプリケーション分野

- ・ヘッドライト

製品の利点

- ・OEM品質
- ・広範な製品ライン
- ・信頼できる品質

製品の機能

- ・純正補修部品

製品データシート

技術データ

電力データ


Power input	84 ワット ¹⁾
公称電力	70 ワット
公称電圧	24 ボルト
テスト電圧	28.0 ボルト

¹⁾ 最大

光技術データ

色温度	3200 K
光束	1750 lm
Luminous flux tolerance	±15 %

免責と重量

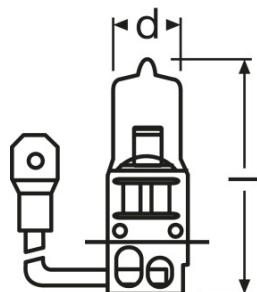

Product line drawing

長さ	42.0 mm
直径	11.5 mm
製品重量	6.35 g

耐久時間

Lifespan B3	400 h
Lifespan Tc	650 h

追加製品データ

ベース (標準指定)	PK22s
------------	-------

製品データシート

認証と基準

ECE カテゴリー	H3
-----------	----

国固有のカテゴリー

Order reference	64156
-----------------	-------

国ごとの特別なインフォーメーション

製品コード	METEL コード	SEG number	STK ナンバー	UK Org
4050300016535	OSRA64156	8328042	4739963	-

製品データシート

ロジスティカル データ

製品コード	製品記述	梱包単位 (PCS/単位)	寸法 (高さX幅X長さ)	ボリューム	重量
4050300016535	64156	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	10.75 g
4050300211237	64156	Bundle 10	102 mm x 56 mm x 82 mm	0.47 dm ³	88.80 g
4050300211244	64156	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	983.00 g
4050300565811	64156	Blister 1	79 mm x 30 mm x 118 mm	0.28 dm ³	17.00 g
4050300565828	64156	Shipping carton box 10	108 mm x 145 mm x 225 mm	3.52 dm ³	241.50 g
4050300881461	64156	Unpacked 1	18 mm x 15 mm x 19 mm	0.01 dm ³	2.50 g
4050300804354	64156	Shipping carton box 245	255 mm x 240 mm x 345 mm	21.11 dm ³	2845.25 g

上記製品コードは、注文できる最少数量単位についての説明です。一回の配送梱包は最少梱包単位、もしくは最少梱包単位の倍数で入力をお願いします。

お断り

本内容は、予告なく変更されることがあります。弊社のウェブサイトを利用することで発生したトラブルや損失、その他の事故等によるすべての損害について弊社は一切責任を負いません。最新のデータをご使用ください。