


T-...X

# Tournevis S1 Torx® lame ronde

TOURNEVIS

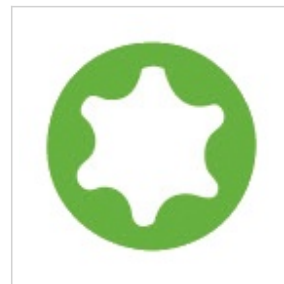


## Description

Lame chromée avec bout traité bruni.

Manche ergonomique bi-matière.

Repérage rapide de l'empreinte Torx® grâce à la couleur verte sur le manche.

## Données techniques

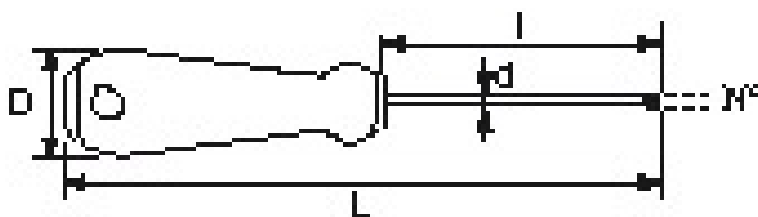

Caractéristiques de l'article référence : T-6X50

<b>Empreinte</b>	N° 6	<b>l (mm)</b>	50
<b>d (mm)</b>	3,5	<b>D (mm)</b>	20
<b>L (mm)</b>	131,6	<b>Poids (g)</b>	21,5
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-7X50

<b>Empreinte</b>	N° 7	<b>l (mm)</b>	50
<b>d (mm)</b>	3,5	<b>D (mm)</b>	20
<b>L (mm)</b>	131,6	<b>Poids (g)</b>	22
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : T-8X60

<b>Empreinte</b>	N° 8	<b>l (mm)</b>	60
<b>d (mm)</b>	3,5	<b>D (mm)</b>	20
<b>L (mm)</b>	141,6	<b>Poids (g)</b>	22
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : T-9X60

<b>Empreinte</b>	N° 9	<b>l (mm)</b>	60
<b>d (mm)</b>	4	<b>D (mm)</b>	20
<b>L (mm)</b>	141,6	<b>Poids (g)</b>	25
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : T-10X80

<b>Empreinte</b>	N° 10	<b>l (mm)</b>	80
<b>d (mm)</b>	4	<b>D (mm)</b>	20
<b>L (mm)</b>	161,6	<b>Poids (g)</b>	45
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : T-15X80

<b>Empreinte</b>	N° 15	<b>l (mm)</b>	80
<b>d (mm)</b>	4	<b>D (mm)</b>	25
<b>L (mm)</b>	181,7	<b>Poids (g)</b>	45
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

## Caractéristiques de l'article référence : T-20X100

<b>Empreinte</b>	N° 20	<b>l (mm)</b>	100
<b>d (mm)</b>	4,5	<b>D (mm)</b>	29
<b>L (mm)</b>	212,6	<b>Poids (g)</b>	70

**Garantie** Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : T-25X100

<b>Empreinte</b>	N° 25	<b>l (mm)</b>	100
<b>d (mm)</b>	4,5	<b>D (mm)</b>	29
<b>L (mm)</b>	222,8	<b>Poids (g)</b>	80
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-27X115

<b>Empreinte</b>	N° 27	<b>l (mm)</b>	115
<b>d (mm)</b>	6	<b>D (mm)</b>	29
<b>L (mm)</b>	237,8	<b>Poids (g)</b>	95
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-30X115

<b>Empreinte</b>	N° 30	<b>l (mm)</b>	115
<b>d (mm)</b>	6	<b>D (mm)</b>	32
<b>L (mm)</b>	244,5	<b>Poids (g)</b>	115
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-40X130

<b>Empreinte</b>	N° 40	<b>l (mm)</b>	130
<b>d (mm)</b>	7	<b>D (mm)</b>	32
<b>L (mm)</b>	259,5	<b>Poids (g)</b>	130
<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-20X200

<b>Empreinte</b>	N°20	<b>l (mm)</b>	200
<b>d (mm)</b>		<b>D (mm)</b>	
<b>L (mm)</b>		<b>Poids (g)</b>	
<b>Garantie</b>	&nbsp;		

# Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne

TOURNEVIS



**Les outils Indispensables SAM 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Outillage 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Automobile 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Pneumatique 2021**

[Consulter le catalogue](#)



**Sécurité anti-chute 2020**

[Consulter le catalogue](#)