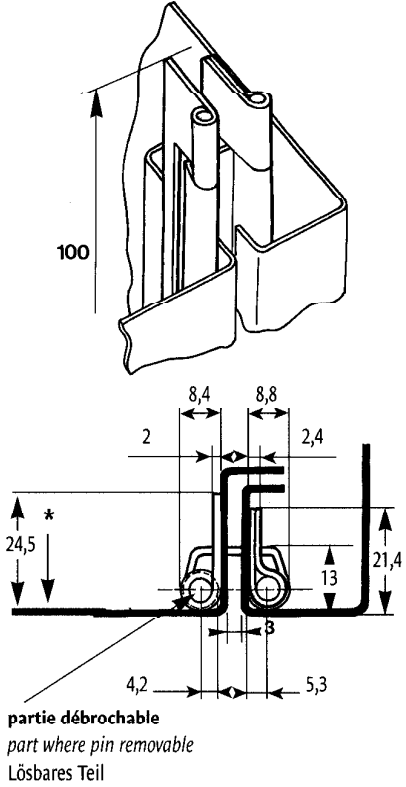
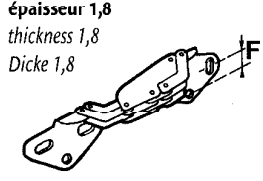
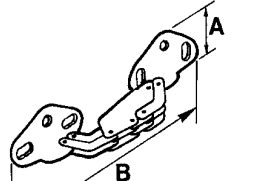
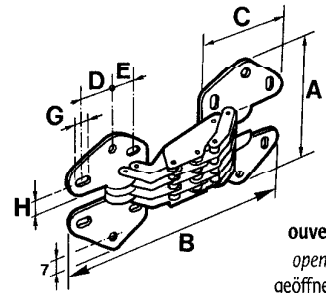


CHARNIÈRES INVISIBLES CONCEALED HINGES SCHARNIERE FÜR DEN UNSICHTBAREN ANSCHLAG	numéro <i>number</i> Nummer	matière <i>material</i> Werkstoff	décor <i>finish</i> Dekor	poids <i>weight</i> Gewicht	armoire épaisseur maxi : 1 mm <i>cupboard maximum thickness : 1 mm</i> Blechdicke maximal : 1 mm
100 x 50 Charnière invisible brevetée pour meuble métallique s'ouvrant à 180° broche amovible permettant le démontage des portes <i>Patent concealed hinge for metal furniture, with door opening to 180° Removable pin permitting door removal</i> Patentiertes Blindscharnier für Metallmöbel, die sich bis 180° öffnen lösbarer Scharnierstift, welcher das Aushängen der Türen ermöglicht Documentation spéciale avec plan de montage sur demande. <i>Special documentation with assembly plan on request.</i> Sonderdokumentation mit Montageplan auf Anfrage * Porte épaisseur maxi : 1 mm <i>Door maximum thickness : 1 mm</i> Türdicke maximal : 1 mm.	73-1-3504	acier	brut	123 g	
CHARNIÈRE INVISIBLE HAUTE À GAUCHE OU BASSE À DROITE CONCEALED HINGE, HIGH POSITION TO THE LEFT OR LOW POSITION TO THE RIGHT BLIND-SCHARNIER, LINKS HOCH ODER RECHTS TIEF A x B x C x D x E x F x G x H x I 28 x 127 x 47,6 x 15 x 16 x 9 x 2 x 3,6 x 3,6	70-1-3528	acier	zingué blanc	78 g	épaisseur 1,8 <i>thickness 1,8</i> Dicke 1,8  ouverte à 90° <i>opened at 90°</i> geöffnet auf 90° charnière pour porte droite ou gauche <i>hinge for RH or LH door</i> Scharnier für rechte oder linke Tür
CHARNIÈRE INVISIBLE HAUTE À DROITE OU BASSE À GAUCHE CONCEALED HINGE, HIGH POSITION TO THE RIGHT OR LOW POSITION TO THE LEFT BLIND-SCHARNIER, RECHTS HOCH ODER LINKS TIEF A x B x C x D x E x F x G x H x I 28 x 127 x 47,6 x 15 x 16 x 9 x 2 x 3,6 x 3,6	70-1-3527	acier	zingué blanc	78 g	 ouverte à 90° <i>opened at 90°</i> geöffnet auf 90° charnière pour porte droite ou gauche <i>hinge for RH or LH door</i> Scharnier für rechte oder linke Tür
CHARNIÈRE INVISIBLE DOUBLE DOUBLE CONCEALED HINGE BLIND-DOPPELSCHARNIER A x B x C x D x E x F x G x H x I 58,6 x 127 x 47,6 x 15 x 16 x 9 x 2 x 3,6 x 3,6	70-1-3303	acier	zingué blanc	150 g	 ouverte à 90° <i>opened at 90°</i> geöffnet auf 90°