




GSH40-XL-2RSR-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GSH...-2RSR-B,
fixation par manchon de serrage, étanchéité
RSR des 2 côtés

X-life

Information technique

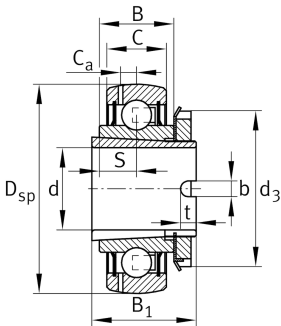

Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	2RSR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D _{SP}	80 mm	Diamètre extérieur
B	22 mm	Largeur
C _{ur}	930 N	Limite à la fatigue, radiale
B ₁	38 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	29.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	19.800 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,518 kg	Poids

Dimensions

C	21 mm	Largeur, bague extérieure
S	11 mm	Distance piste
C _a	6,4 mm	Distance trou de lubrification
b	5 mm	Largeur rainure
t	5 mm	Profondeur rainure manchon de serrage
d ₃	58 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



facteurs de calcul

f ₀	14,6	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

information additionnelle

HUESH.SH40- ZN-0100-HLA	Manchon de serrage
----------------------------	--------------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Effort axial dans les 2 directions
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés
	Erreur d'angle et désalignement statique