


Skjermarm/-feste SELECT for 1 skjerm med bordsinfästning

Artikkelnummer	509423	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546734989
Emballasjeeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	3646 G
Base EAN	4005546734989	Opprinnelsesland	CN

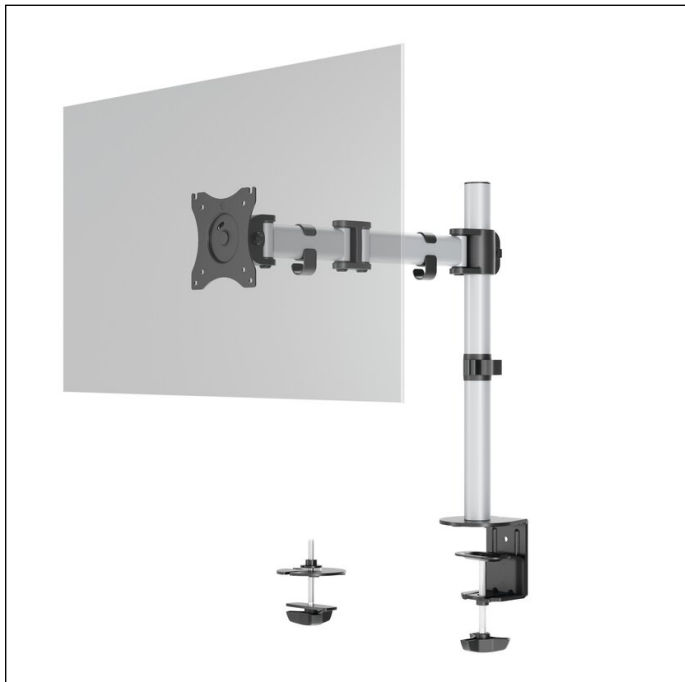

Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Monitorfeste for 1 skjerm, inkludert mulighet for individuell montering med gjennomgående bolter og bordklemme.
- Skjermhøyde, -vinkling og -posisjon kan justeres enkelt og individuelt for ergonomisk arbeid
- Kan roteres 360° for arbeid i stående eller liggende modus
- Armen kan forlenges fleksibelt til 43 cm med tre ledd og svinges opptil 180°.
- Trinnløs høydejustering av skjermen på en 45 cm høy søyle
- Universelt VESA-feste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- For standardmonitorer på opptil 27" og opptil 8 kg
- Kabelhåndtering: Skjermkabelen føres langs skjermfestet ved hjelp av klemmer, noe som beskytter mot kabelbrudd

Skjermarm/-feste SELECT for 1 skjerm med bordsinfästning

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	429
Utvendig høyde (mm)	448
Utvendig dybde / lengde	100 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Monitor(s)
Brand / Varemerke	DURABLE
Skjermstørrelse på Monitor	33 cm {13"} - 68,6 cm {27"}
Displayet kan roteres [°]	180
Justerbart display som kan låses på plass	ja
Monitor / Skjermens dreieområde	90° horisontal
Monitor Trinnløs justerbar helning	+ 45° / - 45°
Høydejustering fra til	Nei
Mulighet for bevegelse	Kan dreies, vippes, svinges, justerbar høyde, skyvbar
Bordtykkelse / stift diameter	10 - 88 mm
Kabelhåndtering	ja
Maks. belastningskapasitet	8 kg
Tyverisikring	Nei
VESA-standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Type base / feste	Bordstift, Bordklemme