


# EB 10- 6/SO (1/4/7/10) - 插拔式桥接件



5030907

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5030907>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

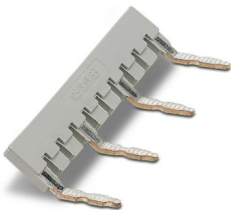

插拔式桥接件，针距: 6 mm，位数: 10，引脚分配: 1,4,7,10，颜色: 灰色

## 商业数据

订货号	5030907
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
GTIN	4017918287481
单件重量（含包装）	4.03 g
单件重量（不含包装）	3.943 g
原产地	PL

# EB 10- 6/SO (1/4/7/10) - 插拔式桥接件



5030907  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5030907>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	10
针距	6 mm

### 尺寸

针距	6 mm
----	------

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	CuZn ( 镀镍 )
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料	PA

### 机械特性

#### 技术数据

引脚分配	1, 4, 7, 10
------	-------------

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-60 °C ... 105 °C
环境温度 ( 存放/运输 )	-25 °C ... 60 °C (短期内 ( 不超过24 小时 ) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 ( 组装 )	-5 °C ... 70 °C
环境温度 ( 执行 )	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 ( 存放/运输 )	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	螺钉安装
------	------

# EB 10- 6/SO (1/4/7/10) - 插拔式桥接件



5030907

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5030907>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 10- 6/SO (1/4/7/10) - 插拔式桥接件



5030907

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/5030907>

## 产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》( CAS编号 )	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)