

# FER À SOUDER XS25


- Poignée ergonomique
- Embout à liant plaqué fer, revêtu de nickel pour une longue durée de vie
- Jusqu'à 30 000 opérations par pointe
- 8 pointes de rechange à portée
- Câble en silicone ininflammable ou PVC standard
- Gamme de tension de 12 à 230Vca




## CARACTÉRISTIQUES

Tension	230, 115, 24, 12
Température	390°C
Puissance	25W
Courant de fuite	2,0 $\mu$ A
Embout ajusté	50 (2,3mm)
Types de câble	PVC ou silicone
Longueur de câble	1,5 m
Fiche	UK, EU, USA
Dimensions (de la pointe à la poignée)	200mm

- Conforme à DIN EN 60335-2-45
- Conformité à la directive CE & CEM Basse tension
- Équilibre thermique
- Embouts calés facile à changer

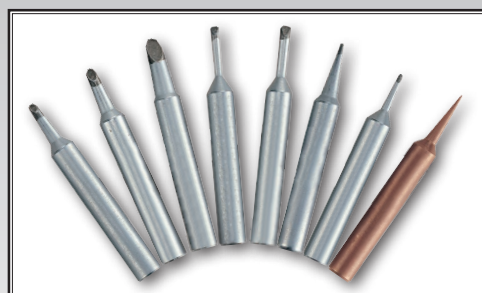

Embouts de rechange - série XS

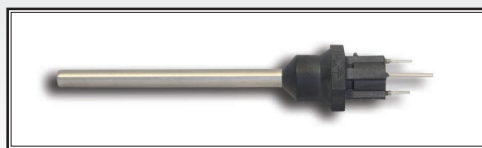

Élément de rechange



Socle de sécurité ST6A