

特点

- **usb 2.0** 提供高达 **480 mbit/s** 的速度
- **pvc** 护套提供极佳的耐用性和保护
- 屏蔽、编织和排放
- 镀金触点
- 镍连接器、带应力消除、可提供可靠的连接

RS Pro usb a 至公 usb 微型 b usb 电缆、150mm

RS 号: 182-8869



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro usb 电缆一端为 usb 2.0 a 公连接器、另一端为 usb 2.0 微型 b 公连接器、提供出色的质量和可靠性、适用于各种应用。通过添加 usb 2.0 、该电缆可实现高达 480 mbit/s 的速度该电缆柔性具有铜线导线和排扰线、带铝编织箔屏蔽、确保高性能 usb 电缆。内部电线封装在 pvc 护套中、提供极佳的耐用性和耐腐蚀性、同时保持足够的柔性、以适应电缆管理解决方案。两种连接器类型均由镍制成、并具有应力消除功能、以避免电缆分裂、同时提供最佳性能和保护。这款高性能 usb 电缆特别适用于将需要充电、供电或数据传输的各种设备连接在一起、例如移动设备和带母 a 端口的充电器。

一般规格


usb 类型	usb 2.0
连接器 a	公 USB A
连接器 a 型	USB A
接头 a 性别	公
接头 b	公 usb 微型 b
连接器 b 型	usb b
接头 b 极性	公
数据传输速率	480 mbit/s
外层护套材料	pvc
护套颜色	黑色
连接器镀层	镍
应用	移动电话、摄像头、外部硬盘驱动器、平板电脑、智能手表、便携式扬声器

机械规格

长度	150mm
----	-------

认证

符合标准	rohs 、 ce 、 reach
------	-------------------

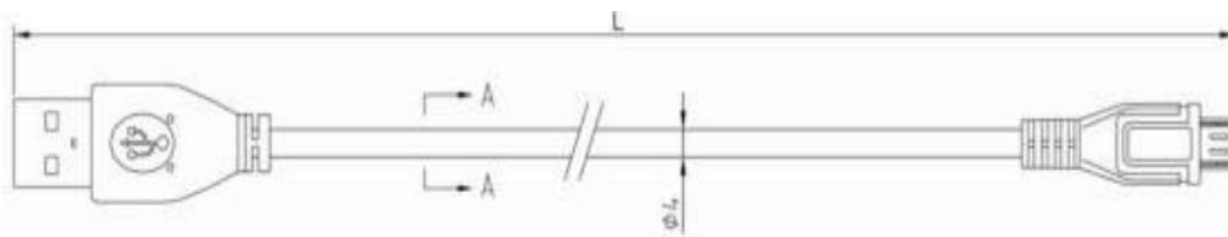

- 1 ——— 1
- 2 ——— 2
- 3 ——— 3
- 4 ——— 5
- Shell ——— Shell

Item Name	Description	
CONDUCTOR A	Material	7/0.12mm BCX1P
CONDUCTOR B	Material	7/0.12mm BCX2C
INSULATOR	Material	PE+PVC
SHIELD	Material	AL/FOIL
BRAID	Material	64/0.12mm ALMG
Drain wire	Material	0.25mm Cu
OUTER JACKET	OD	4mm
	COLOR	BLACK