


Register 12-del 1-12 trykte fliker PP

Artikkelnummer	651210	Antall salgsenheter	25 Stykk
Farge	Grå	Salgsenhet EAN	4005546665016
Emballasjeeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	2317.8 G
Base EAN	4005546665009	Opprinnelsesland	DE

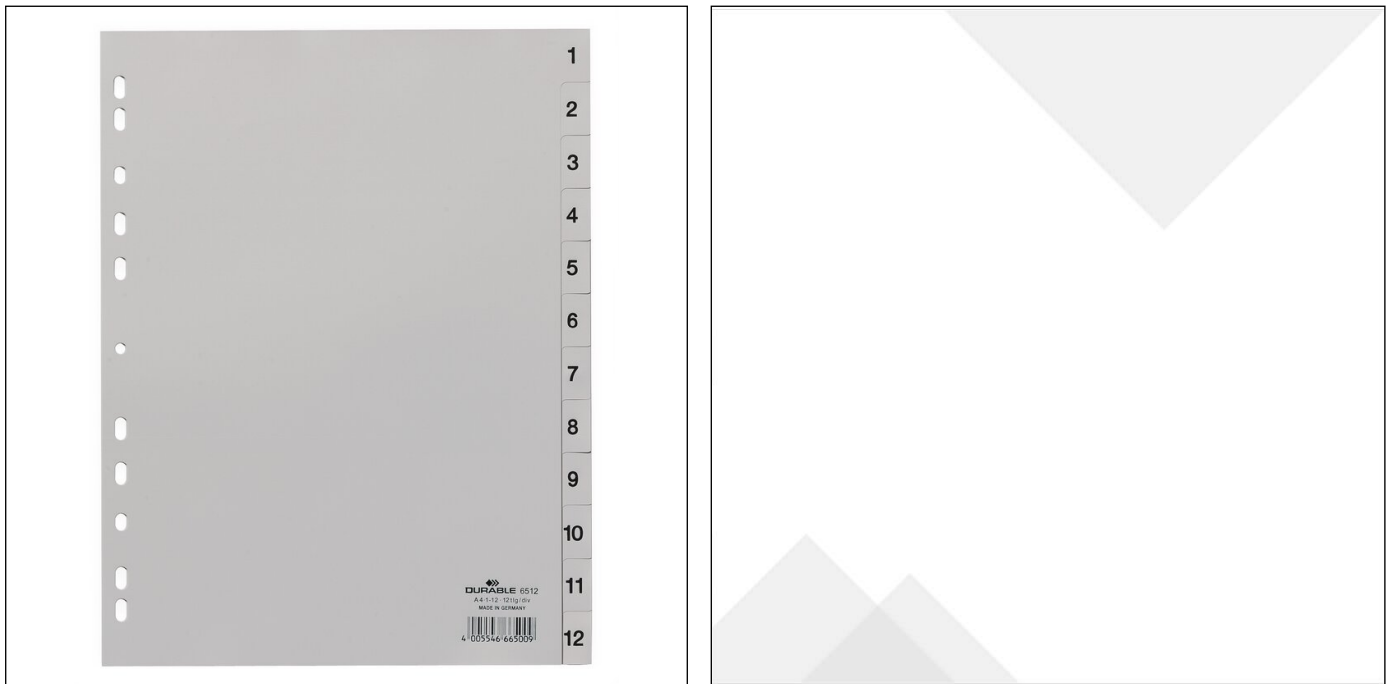

Produktbeskrivelse

- Register med påtrykte faner for numerisk sortering
- Trykk på faner: 1-12
- Flikbredde: 15 mm
- Inndeling/ark: 12
- Universell stansing
- Produsert av PP
- Tilpasset: Omslag i full størrelse for A4 stående
- Måler: 297 x 215/230 mm

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	230
Utvendig høyde (mm)	298
Format (for)	A4
Orientering Format	Stående
Brand / Varemerke	DURABLE
Innvendig høyde (mm)	298
Innvendig bredde (mm)	215

Register 12-del 1-12 trykte fliker PP

Type register	Register
Registerinndeling (antall ark)	12 stk.
Faner med påskrift	1 - 12
Type fane	Preget
Register Hullavstand	Universal perforering
Dekningsområde	Full dekning
Materialtykkelse	12 my