


51B - Klucze oczkowe do pobijania metryczne



Description:

- Klucze oczkowe do pobijania: stosowane z młotkiem lub młotkiem pneumatycznym do mocnego dokręcania i odkręcania w przemyśle ciężkim.
- Kute ze stali wysokoudarowej, odpornej na uderzenia.
- Wymiary metryczne: od 24 do 115 mm.
- Wykończenie: czernione.

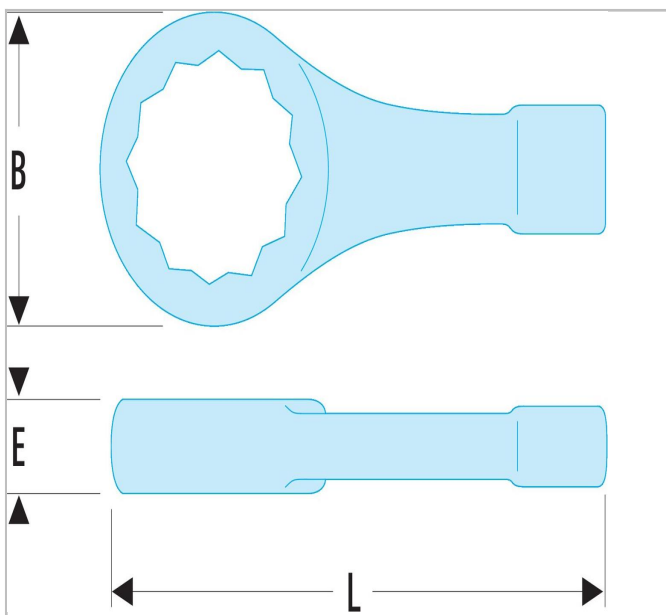

	a [mm]	A [mm]	Długość [mm]	Grubość [mm]	Głowa Szerokość b [mm]	Waga [kg]
51B.24	24.0	24.0	165.0	19.0	42.0	0.297
51B.27	27.0	27.0	180.0	19.5	45.0	0.36
51B.30	30.0	30.0	195.0	21.0	48.0	0.49
51B.32	32.0	32.0	195.0	21.5	51.0	0.547
51B.34	34.0	34.0	195.0	21.5	51.0	0.547
51B.36	36.0	36.0	205.0	24.0	56.0	0.787
51B.38	38.0	38.0	205.0	24.0	56.0	0.787
51B.40	40.0	40.0	230.0	26.0	62.0	1.0
51B.41	41.0	41.0	230.0	26.0	62.0	1.0
51B.42	42.0	42.0	230.0	26.0	62.0	1.0
51B.44	44.0	44.0	240.0	28.0	71.0	1.3
51B.45	45.0	45.0	240.0	28.0	71.0	1.3
51B.46	46.0	46.0	240.0	28.0	71.0	1.3
51B.50	50.0	50.0	255.0	31.0	75.0	1.6
51B.55	55.0	55.0	270.0	35.0	80.0	2.0
51B.56	56.0	56.0	270.0	35.0	80.0	2.0
51B.58	58.0	58.0	270.0	35.0	80.0	2.0
51B.60	60.0	60.0	280.0	38.0	85.0	2.3
51B.65	65.0	65.0	300.0	41.0	93.0	3.0
51B.70	70.0	70.0	320.0	43.0	102.0	3.6
51B.75	75.0	75.0	330.0	48.0	108.0	4.0
51B.80	80.0	80.0	360.0	52.0	118.0	5.2
51B.85	85.0	85.0	360.0	52.0	118.0	5.2
51B.95	95.0	95.0	400.0	55.0	134.0	6.9