

# ML-740-C2

RoHS 指令に関するご案内



## 仕様

材質	ポリカーボネート (UL94V-2)
極数 (P)	8、12、16、20、24、32、40
商品概要	①開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。②ML-740 2段型専用カバーです。

## 注意事項


[PDF](#) ネジ式端子台注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

**発注型番** ML-740-C2-[極数]

**ご注文例** ML-740-C2-8P (8Pでご注文の場合)

## 寸法図

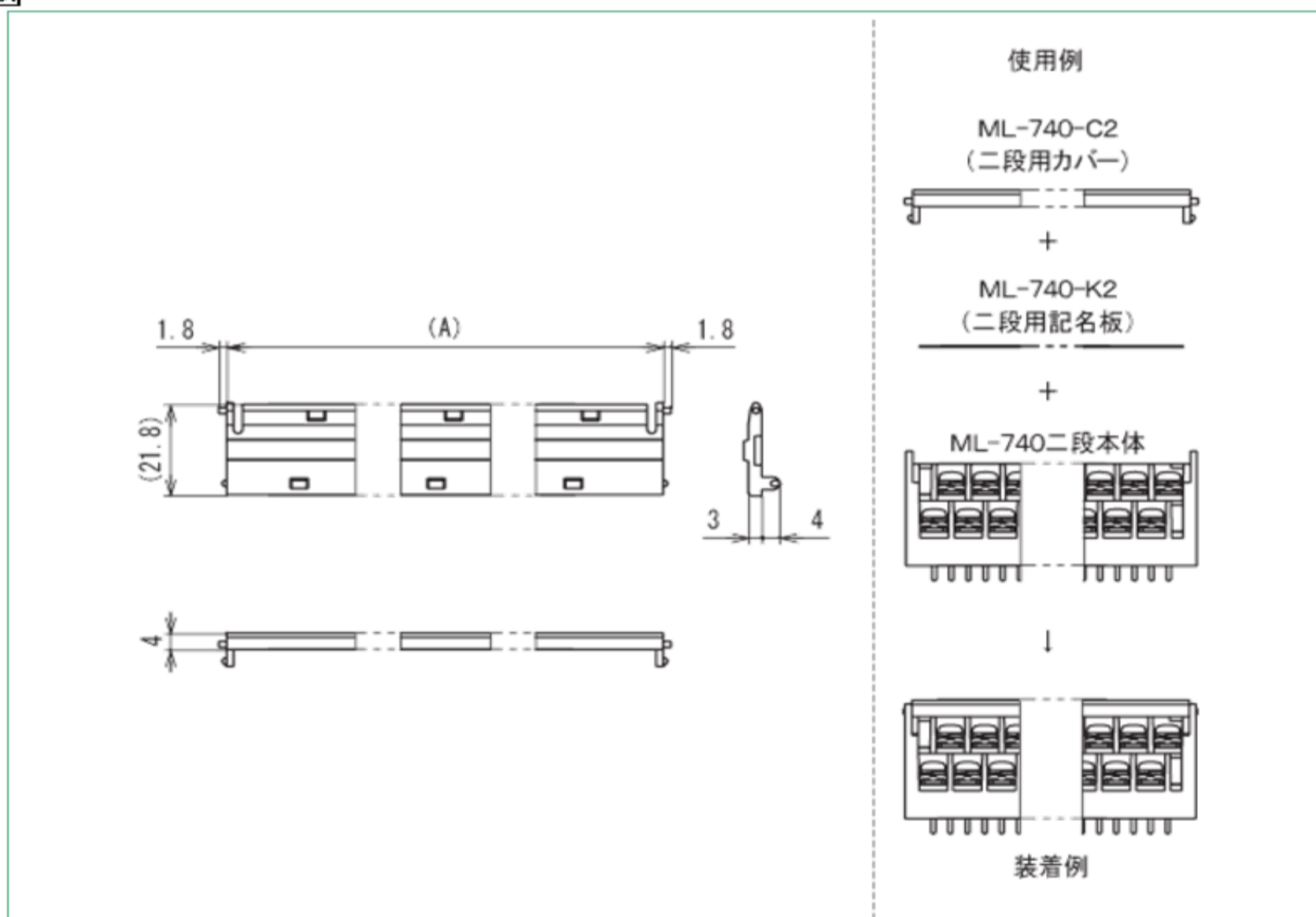

単位:mm

## 寸法表

極数	A	極数	A
8	36.1	24	97.0
12	51.3	32	127.5
16	66.6	40	158.0
20	81.8	-	-