

T-...PHP

Tournevis S1 Phillips® lame hexagonale avec écrou

TOURNEVIS



Description

Lame chromée avec bout traité sablé pour une meilleure adhérence sur la vis et une meilleure résistance à la corrosion.

Manche ergonomique bi-matière.

Écrou intégré sur la lame permettant un serrage et un desserrage puissant avec une clé.

Repérage rapide de l'empreinte Phillips® grâce à la couleur grise sur le manche.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

Données techniques

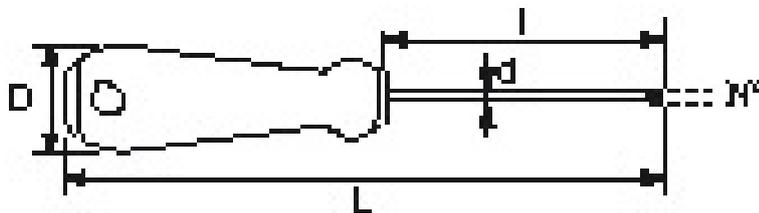

Caractéristiques de l'article référence : T-1PHP100

Empreinte	N° 1	I (mm)	100
d (mm)	5	D (mm)	29

L (mm)	212.6	Poids (g)	77
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-2PHP125

Empreinte	N° 2	l (mm)	125
d (mm)	6	D (mm)	32
L (mm)	247.9	Poids (g)	113
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : T-3PHP150

Empreinte	N° 3	l (mm)	150
d (mm)	8	D (mm)	34
L (mm)	279.6	Poids (g)	170
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)

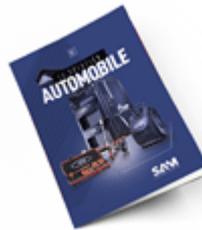

Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)