

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



61-0009.0



<https://rs-online.eao.com/component/61-0009.0...>

お客様の製品:



61-0009.0 アクチュエーター

取付け

取付けタイプ: パネル実装

機械的特性

締め付けトルク: 最大 0.5 Nm

重量: 0.003 kg

周辺条件

IP保護等級: IP40背面 (EN IEC 60529に準拠, IP67前面保護等級、EN IEC 60529に準拠)

使用温度: - 25 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

認証

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

その他


簡単な説明: アクチュエーター

ハウジング 材質: プラスチック、UL 94 V0準拠、自己消火性

配線図:

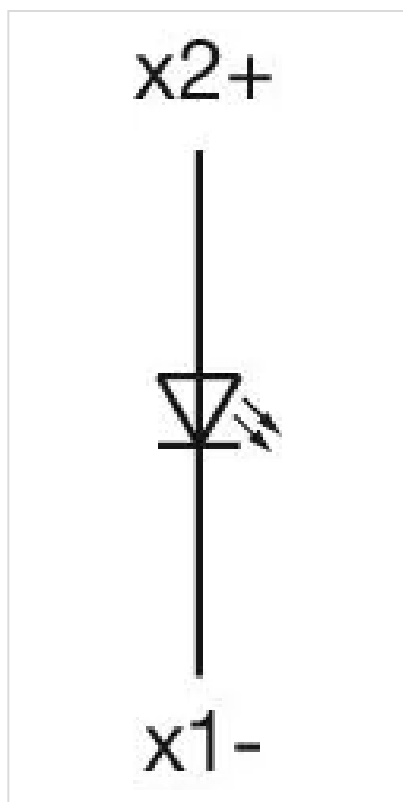


マウントカットアウト:

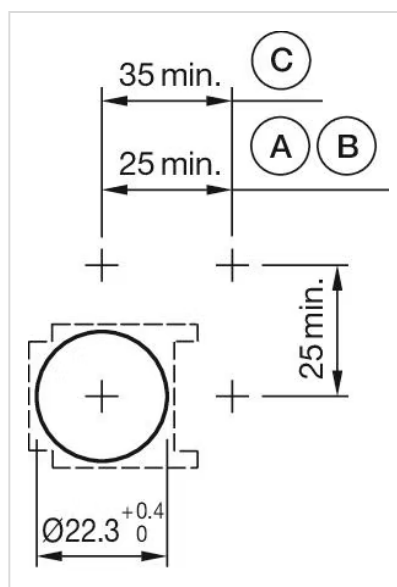


A = はんだ/プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
 B = 半田端子接続
 C = ねじ端子接続

寸法図:

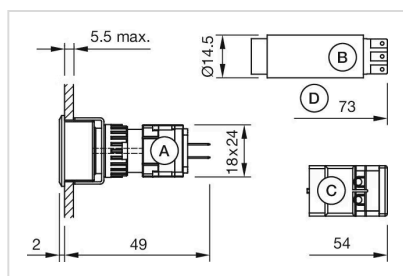

A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
 B = 半田端子接続
 C = ねじ端子
 D = 自動点滅機

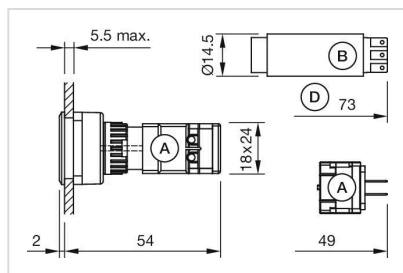

A = プラグイン端子 2.8 mm x 0.5 mm
 B = 半田端子接続
 C = ねじ端子
 D = 自動点滅機