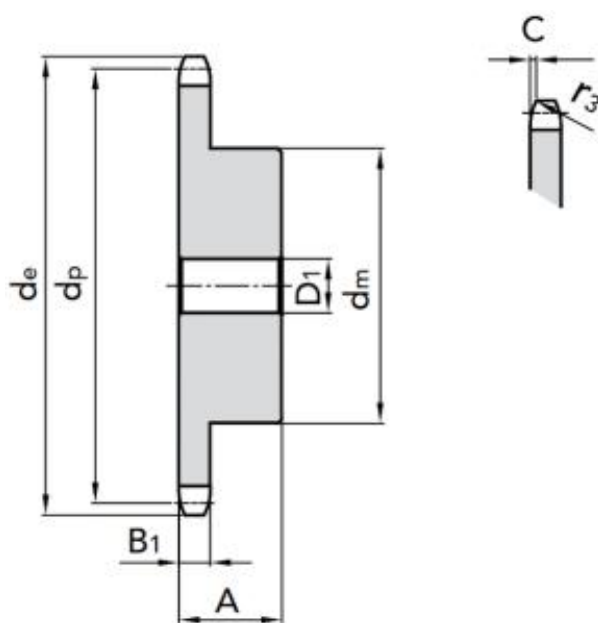


10119042

3/4in x 7/16in - Pignoni catena ISO

Disegno Tecnico 2D

Vista 3D Dinamica
Specifiche Tecniche

Numero di denti (T)	42
de (DE) mm	262.45
dp (DP) mm	254.92
Numero di parte (CODE)	10119042
dm (DM) mm	110
D1 (D1) mm	25
A (A) mm	56
Raggio del dente r3 (R3) mm	19
Larghezza del raggio C (C) mm	2
Larghezza dente pignoni B1 (B1) mm	11.1
Peso (WEIGHT) kg	8.14
Material (MAT)	FERRO FE