

RUOTA FS 100X30/40 FP 12


Serie Ruota FS

Ruote per alte temperature (270°) in composto speciale termoresistente e con elevata resistenza meccanica e agli urti. Portate secondo EN12527 e EN12532 senza ostacoli. Se presente, non utilizzare il freno a temperature > 40°C.
Ruota a foro passante.



Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	30,0 mm
Diametro foro	d	12 mm
Peso articolo		0,150 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Portata		200 kg

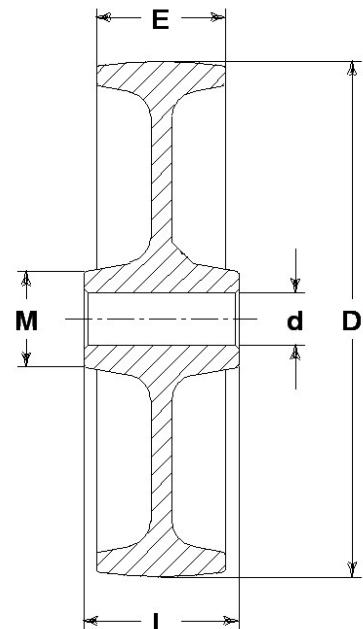

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (**
sales@lagspa.it**)**.