


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

31-471.036 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

31-471.036 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

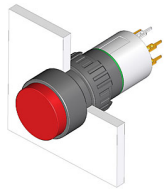

Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 16 mm
Bauform	erhaben

Front

Frontform	rund
Frontabmessung	Ø 18 mm
Frontrahmen Farbe	schwarz
Frontrahmen Material	Kunststoff

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,007 kg
---------	----------

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung	ausleuchtbar
-------------------------	--------------

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP40
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Universal 2.0 x 0.5 mm
-----------	------------------------

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast
Gehäuse Farbe	schwarz
Gehäuse Material	Kunststoff

Schaltelement

Schaltssystem	Low-Levellement
Kontakte	2 S
Schaltspannung	42 V AC/DC
Schaltstrom	0.1 A
Kontaktmaterial	Goldplattiertes Silber


Funktion

Leuchtdrucktaste

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


31-471.036 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

Abmessungen

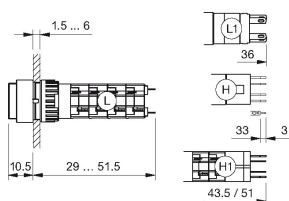


H = Universalanschluss 2.0 x 0.5 mm


Einbauöffnungen

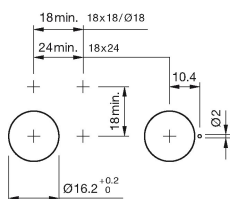

Schaltschema

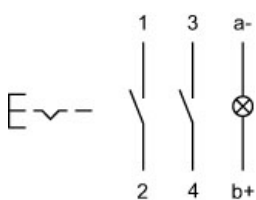

Bauteillayout

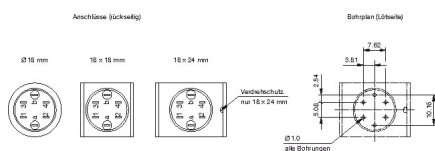

Legende

Kontakte: S = Schliesser

Schaltfunktion: C = Rast