



QuickRelease-Feinzahngelenkknarre 3/8"

452QR

Art.-Nr. 12261010
GTIN 4018754286379
Modell 452QR



Bezeichnung.

QR-Feinzahngelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm

Eigenschaften.

- 3/8" Außenvierkant-Abtrieb
- umschaltbar
- 80 Zähne
- für Arbeiten auf engstem Raum, mit einem Arbeitswinkel von nur 4,5°
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Griffhebel nach oben und unten um ca. 90° schwenkbar, einrastend und arretierend in folgenden Stellungen: gerade, 30° oben, 60° oben, 30° unten
- Lösen der Arretierung durch Schubknopf im Griffbereich
- mit 2-Komponenten-Griff
- FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung
- DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3122 / ISO 3315

Vorteile.

Einzigartiges QR Verriegelungssystem - sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseinsatz ohne Platzverlust.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



Foreign Object Damage

STAHLWILLE schützt vor FOD (Foreign Object Damage). Aufgrund der schraublosen Ausführung ist unser Werkzeug ideal für sicherheitsrelevante Bereiche, wie bspw. die Luftfahrt.



Feinzahnknarren-Mechanik

Unsere Feinzahnknarren erreichen mit 80 Zähnen einen Arbeitswinkel von nur 4,5° für möglichst präzises Arbeiten in beengten Räumen. 8 parallel greifende Zahnpaare sorgen gleichzeitig für maximale Belastbarkeit und ein besonders ruhiges Laufgefühl, selbst bei hohen Drehmomenten.

Technische Attribute.

a	14,5 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/8
Anzahl Zähne	80
Arbeitswinkel	4,5 °
Breite mm (b)	28,2 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Länge mm (L)	300 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	300
Breite mm (IFS)	30
Höhe mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	350
Breite (verpackt, mm)	35
Höhe (verpackt, mm)	35
Volumen (verpackt, dm3)	0.42875 dm3
Art.-Nr.	12261010
Gewicht (brutto, kg)	0,366
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754286379
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000

Packnorm
Gewicht (g)

1
350 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
12261010	452QR	QR-Feinzahngelenkknarre 3/8 RSW.4.5° L.300mm	4018754286379

GTIN-Code.



Zubehör.



02501024
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501028
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501032
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501034
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501036
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501038
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501040
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501042
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



12180026
Bit-Halter



02501044
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501046
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



12180030
Bit-Halter



02501048
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501050
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501052
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501054
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501056
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501058
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501060
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty



02501062
Crowfoot-Schlüssel
heavy-duty




12030001
Reduzierstück



12030003
Vergrößerungsstück

Bilder.

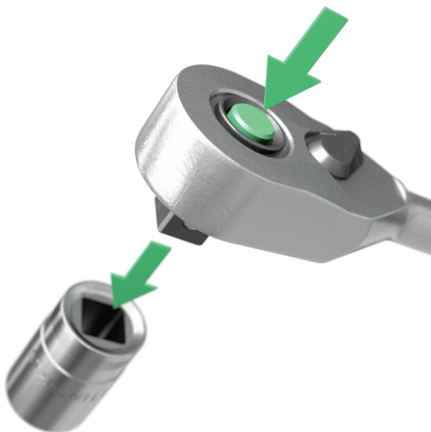

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal