

## CARACTERISTIQUES

- 
- 
- 
- 
- 

## RS PRO en plastique flexible, conduit fendu noir, 10,7 mm x 10 m, 3,3 mm

RS code commande : 144-3712



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

### Caractéristiques


Type de conduit	Flexible, fendu
Matériau	Plastique
Couleur	Noir

### Spécifications mécaniques

Diamètre nominal	10,7mm
Diamètre extérieur	16mm
Diamètre intérieur	10,7mm
Longueur	10 mm
Taille du filetage	3,3mm

### Homologations

Conformité/certifications	2011/65/EU et 2015/863
Normes Met	CE

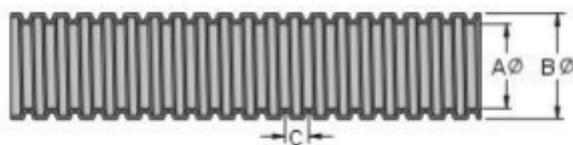

Unit:mm

RS Article No	AØ	BØ	C	Packsize
1443712	10.7±0.4	16.0±0.4	3.30	10M/BAG
1443713	15.0±0.4	19.5±0.4	3.50	
1443714	21.2±0.4	25.8±0.4	3.10	5M/BAG
1443715	24.3±0.4	32.0±0.4	3.61	