


E43318

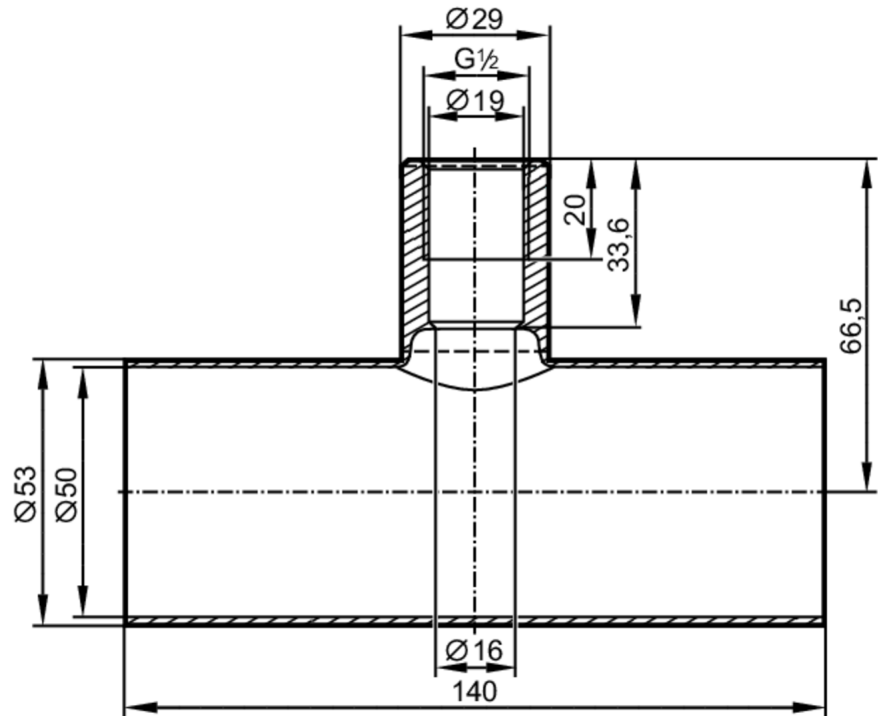

Pièce en T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



FCM

FDA

Hygienic
Cleanable

Application

Version	pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A	
Tenue en pression	20 bar	2 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	667,5
Matières en contact avec le fluide	pièce en T: inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	pièce en T DN50 (53 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------