


Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2013 vad gäller energimärkning av elektroniska bildskärmar

	Parameter	Parametervärde och precision			Enhet
1.	Leverantörens namn eller varumärke.	Verbatim GmbH			
	Leverantörens adress.	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Modellbeteckning	32239Verbatim PMT-17-4K			
3.	Energieffektivitetsklass för SDR (Standard Dynamic Range)	A			
4.	Effektbehov i påläge för SDR	18,5			W
5.	Energieffektivitetsklass för HDR (High Dynamic Range)	A			
6.	Effektbehov i påläge för HDR, om sådan finns	18,5			W
7.	Effektbehov i frånläge, i tillämpliga fall	1,1			W
8.	Effektbehov i standbyläge, i tillämpliga fall	1,1			W
9.	Effektbehov i nätverksanslutet standbyläge, i tillämpliga fall	e.t.			W
10.	Kategori av elektronisk bildskärm	Datorskärm			
11.	Höjd-breddförhållande	16	:	9	
12.	Skärmupplösning	3 840	x	2 160	pixels
13.	Skärmdiagonal	43,8			cm
14.	Skärmdiagonal	17			tum
15.	Synlig bildskärmsarea	300,0			dm²
16.	Bildskärmsteknik	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Automatisk ljusstyrkereglering (ABC) tillgänglig	Nej			
18.	Sensor för taligenkänning tillgänglig	Nej			
19.	Närvarosensor tillgänglig	Nej			
20.	Bilduppdateringsfrekvens (standard)	60			Hz
21.	Minsta garanterad tillgång till uppdateringar av fast programvara och annan programvara (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	5			År
22.	Minsta garanterad tillgång till reservdelar (från och med den dag då utsläppandet på marknaden upphör)	5			År
23.	Minsta garanterade produktsupport	5			År
	Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti	2			År
24.	Typ av strömförsörjning (nätaggregat)	Externt			
25.	Ej standardiserat externt nätaggregat (som finns med i förpackningen)				
	i	USB			
	ii	Ingående spänning	240		V
	iii	Utgående spänning	5,0		V

26.	Standardiserat externt nätaggregat (eller lämpligt sådant om det inte finns med i produktens förpackning)		
<i>i</i>	-		
<i>ii</i>	Krav på utgående spänning	-	V
<i>iii</i>	Krav på utgående strömstyrka (minimum)	-	A
<i>iv</i>	Krav på strömmens frekvens	-	Hz

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 29/02/2024

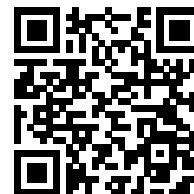

EPREL-registreringsnummer: 1922303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922303>

Leverantör: Verbatim GmbH (Tillverkare)

Webbplats: <https://www.verbatim.de/>

Kundsupport:

Namn: Support

Webbplats: <https://www.verbatim-europe.com>

E-postadress: support@verbatim-europe.com

Telefon: 00 800 3883 2222

Adress:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Tyskland