


STANLEY

LIVELLA "STANLEY 2"


- Bolle antichoc
- Base rettificata
- Precisione dei piani di lavoro: 0,5 mm/m; in posizione capovolta 0,7 mm.

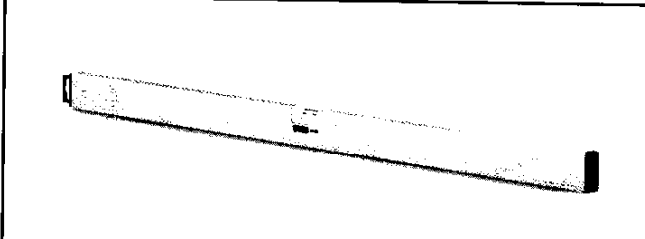

STANLEY	Lunghezza	Nr. Bolle			Prezzo	
1-42-208	30 cm.	2		1	32.000	3253561422089
1-42-209	40 cm.	2		1	33.600	3253561422096
1-42-217	50 cm.	2		1	36.300	3253561422171
1-42-218	60 cm.	2		1	39.400	3253561422188
1-42-219	80 cm.	2		1	43.500	3253561422195
1-42-226	90 cm.	2		1	46.600	3253561422263
1-42-227	100 cm.	2		1	50.700	3253561422270
1-42-232	120 cm.	2		1	56.900	3253561422324

LIVELLA "STANLEY 2"


• Medesime caratteristiche del modello precedente

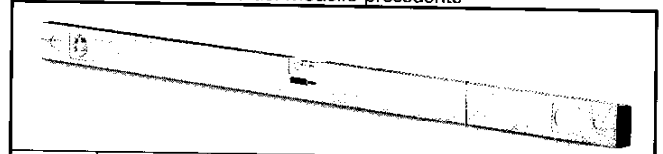

STANLEY	Lunghezza	Nr. Bolle			Prezzo	
1-42-234	60 cm.	3		1	44.500	3253561422348
1-42-235	80 cm.	3		1	49.700	3253561422355
1-42-238	90 cm.	3		1	55.900	3253561422386
1-42-239	100 cm.	3		1	59.500	3253561422393
1-42-257	120 cm.	3		1	67.300	3253561422577
1-42-258	150 cm.	4		1	91.000	3253561422584
1-42-259	180 cm.	4		1	96.300	3253561422591
1-42-261	200 cm.	4		1	108.700	3253561422614

LIVELLA "STANLEY 3"

• Precisione dei piani di lavoro: 1 mm/m

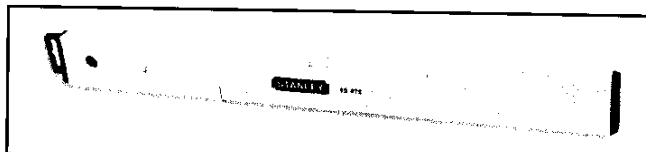

STANLEY	Lunghezza	Nr. Bolle			Prezzo	
1-42-362	30 cm.	2		1	15.500	3253561423628
1-42-371	45 cm.	2		1	17.800	3253561423710
1-42-372	50 cm.	2		1	18.600	3253561423727
1-42-389	60 cm.	2		1	21.100	3253561423895
1-42-390	80 cm.	2		1	23.200	3253561423901
1-42-395	100 cm.	2		1	26.500	3253561423956
1-42-399	120 cm.	2		1	29.800	3253561423994