

# 0 601 9H6 E01 – GWS 18V-180 PC


Artikelnummer	0 601 9H6 E01
GTIN	4059952610085
1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional	✓
1 600 A01 3WF	
1 x Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm	✓
2 608 615 063	
2 x Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm	✓
2 608 603 406	
Anklippbare Trennschutzhülle aus Metall	✓
1 619 P16 650	
Karton	✓
Schutzhülle	✓
1 600 A02 84A	
Vibration Control-Zusatzhandgriff	✓
1 602 025 0A0	



## Technische Daten

### Beschreibung

Gewerke	Baugewerbe Garten- und Landschaftsbau Metallbau
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	114 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	334 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	309 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	239 x 357 x 124 mm
Akkuspannung	18,0 V
Leerlaufdrehzahl	6.100 min-1
Gewicht exkl. Akku	2,8 kg
Gummischleifteller, Ø	180 mm
Schalldruckpegel	86,0 dB(A)
Schallleistungspegel	94,0 dB(A)
Unsicherheit K	3,0 dB
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 86 dB(A); Schallleistungspegel 94 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.
Drehzahlausgang Leerlauf, max. Nennwert	7000,0 U/min

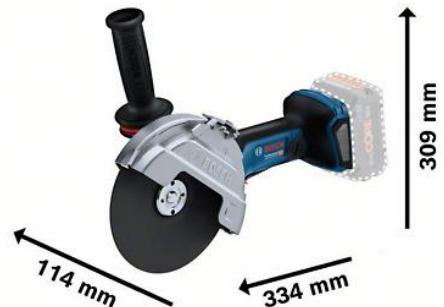

### Technische Daten

Schleifspindelgewinde	M14
Bohrung, Ø	22,2 mm

### Einsatzwerkzeuge

Schrupp-/Trennscheibe, Ø	180 mm
--------------------------	--------

## Vertriebsinformation

### Positionierung

- Kleiner und leichter Winkelschleifer mit der Schnitttiefe eines großen Winkelschleifers

### Anwendernutzen

- Bietet dank 180-mm-Schleifscheibe und kleinem Getriebekopf dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter
- BITURBO Brushless-Technologie für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien wie Metall, Beton, Ziegel und Fliesen
- PROtection-Schalter, intelligentes Bremssystem und KickBack Control für hohen Anwenderschutz