

MERKMALE

- Voller Anschluss 1/4 Zoll bis 3 Zoll (DN8 bis DN80)
- Gießen von Investitionen
- Ausblassicherer Schaft
- Verriegelungsvorrichtung
- Montagepad ISO 5211

RS Pro Edelstahl-Hochdruckkugelventil 1/4 Zoll 2-polig

RS Best.-Nr. 764-4256



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Manuelle Kugelventile der Serie RS Pro für industrielle Anwendungen. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um Abschaltwerte zu betätigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern.

Kugelventile mit Schraubkopf aus Edelstahl von RS zur Steuerung des Durchflusses. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen:

764-4256 - 1/4-Zoll-Kugelventil BSPP F-F.

764-4250 - 1/2-Zoll-Kugelventil BSPP F-F.

764-4269 - 3/4-Zoll-Kugelventil BSPP F-F.

764-4262 - 1-Zoll-Kugelventil BSPP F-F.

746-4266 - 1-1/4-Zoll-Kugelventil BSPP F-F.

764-4275 - 1-1/2-Zoll-Kugelventil BSPP F-F.

764-4278 - 2-Zoll-Kugelventil BSPP F-F.

Allgemeine Spezifikationen

Gewindeanschluss	1/4 Zoll BSPP
Befestigungstyp	Mit Gewinde
Gehäusematerial	ASTM A351-CF8M.
Gewindegröße	1/4in
Sicher für den Einsatz mit	Gas, Öl, Wasser
Kugelmaterial	ASTM A351-CF8M.
Griffmaterial	Edelstahl
Typ	2-polig
Anwendung	Heizsysteme; Wasseraufbereitung; Flüssigkeitsstromkontrolle

Mechanische Spezifikationen

Anschlussgröße	12.7mm
Drehmoment	3.5Nm
Gewicht	0.2kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur	-20 °C bis 200 °C.
---------------------------	--------------------

Maximaler Betriebsdruck	1000 psi
--------------------------------	----------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	ISO-5211
-----------------------------------	----------



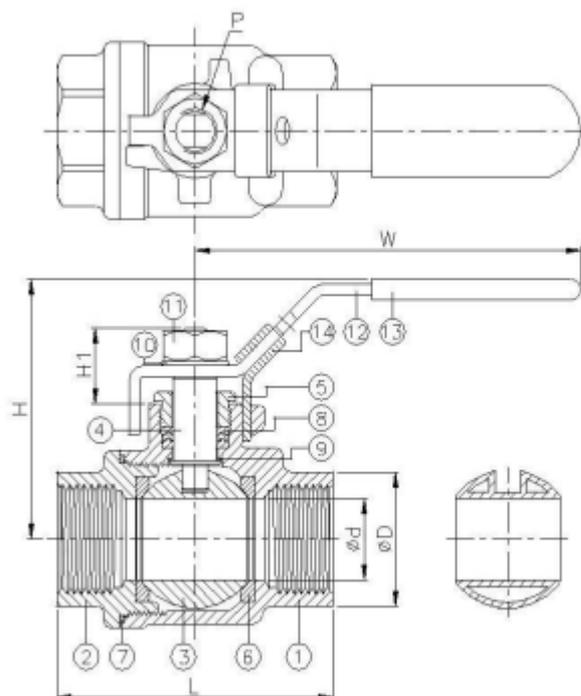


Figure 1



ITEM	PARTS	MATERIAL
1	BODY	ASTM A351-CF8M
2	CAP	ASTM A351-CF8M
3	SOLID BALL	ASTM A351-CF8M
	HOLLOW BALL	ASTM A240-316
4	STEM	ASTM A276-316
5	GLAND	AISI 304
6	SEAT	RTFE
7	SEAL	PTFE
8	PACKING	PTFE
9	THRUST WASHER	PTFE
10	SPRING WASHER	AISI 304
11	NUT	AISI 304
12	HANDLE	STAINLESS STEEL
13	HANDLE SLEEVE	PVC
14	LOCKING DEVICE	STAINLESS STEEL

DN	d	D	L	H	H1	W	P	Torque (N-M)	Weight (kg)
8	11.6	19	50.8	58.5	18	100	3/8" – 24 UNF	3.5	0.2