


COULEUR SURMOULAGE VOIR NOMENCLATURE AVEC LOGO DECELECT


CONDITIONNEMENT
SAC PLASTIQUE THERMOISOLE

EMBALLAGE CARTON

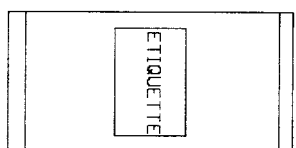


DETAIL ETIQUETTE

CODE COMMANDE CARACTERE GRAS HAUTEUR 5MM

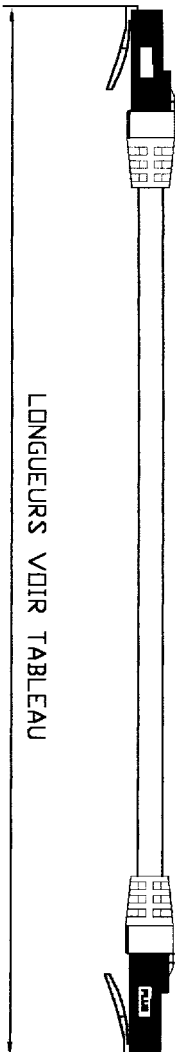

LOVAGE

LONGUEURS VOIR TABLEAU

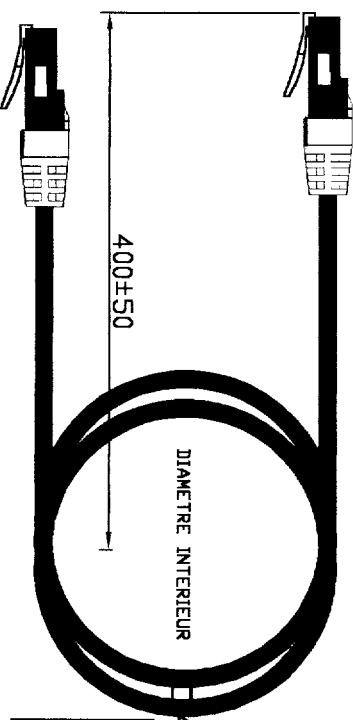


DIAMETRE INTERIEUR

LE LIQOPLAST SUR SERA UTILISE POUR LES CORDONS A PARTIR DE DEUX METRES DE LONGUEUR.

LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS JUSQU'A 2 METRES SERA DE 100 MINI 130 MAXI


LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS SUPERIEURS A 2 METRES SERA DE 150 MINI 190 MAXI

CABLAGE CROISE 10BT

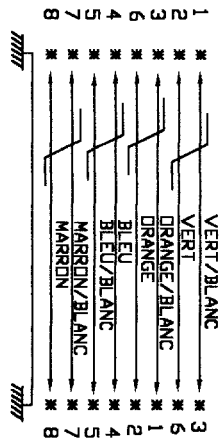

CONDITIONNEMENT
SAC PLASTIQUE THERMOISOLE

EMBALLAGE CARTON

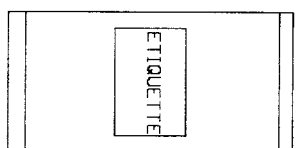

DETAIL ETIQUETTE


CODE COMMANDE CARACTERE GRAS HAUTEUR 5MM

QUANTITE DE L'UNITE DE VENTE

HAUTEUR 4MM

HAUTEUR 3MM

REFERENCE RS
SANS TIRET NI ESPACE
STYLE DE CODE BARE CODE 128
(JEU A OU B)

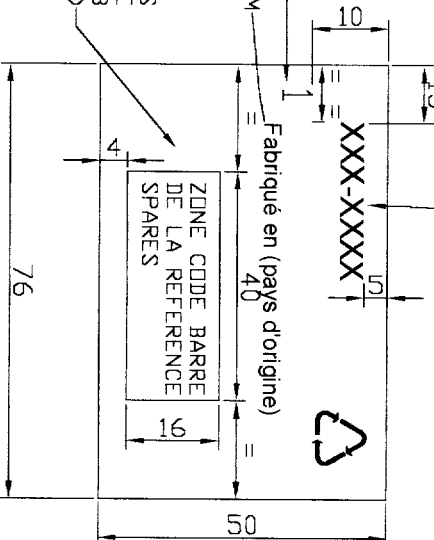

POLICE DE CARACTERE ARIAL NOIR
COULEUR DU FOND DE LETTIQUETTE JAUNE

IND/MODIFICATIONS

IND/MODIFICATIONS

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION DE LA SOCIETE

DECELECT FORGOS
RIZET SAINT ALBIN
ORPIL DULCHY LE CHATEAU
TEL 03 83 71 11 11
FAX 03 83 71 09 30

MATERIE:
ECH.
TOL.GEN.
USINAGE:
DATE:
TRAITEMENT:
N° de Support: Ind. Modifications
29/06/2000

DESIGNE PAR VERITE PAR FORMAT SETI 24



DESIGNATION:

CORDON RJ45/RJ45 CROISE 10BT FTP
SURMODULE INCLDRE TYPE CRC503B4

NOMENCLATURE CORRESP. No

NUMERO DU PLAN Ind.

SPF190721