


FILTRAZIONE PREVOST - MODULI SINGOLI

Valvola di scarico della pressione ad
azionamento manuale

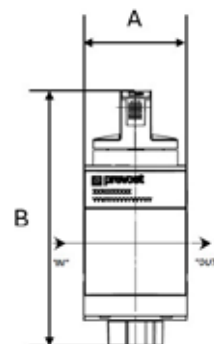

Pressione max. di utilizzo

12 bar

Codice	Maschiatura	Portata a 6 bar (l/min) ($\Delta P = 1.00$ bar)	Peso netto (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
ATU V100	G1/8	1500	0,319	97	302
ATU V101	G1/4	3000	0,319	80	215
ATU V102	G3/8	6400	0,766	80	215
ATU V103	G1/2	9000	0,776	80	215