




Terminaison de bus passive AS-Interface

AS-I BUS TERMINATION

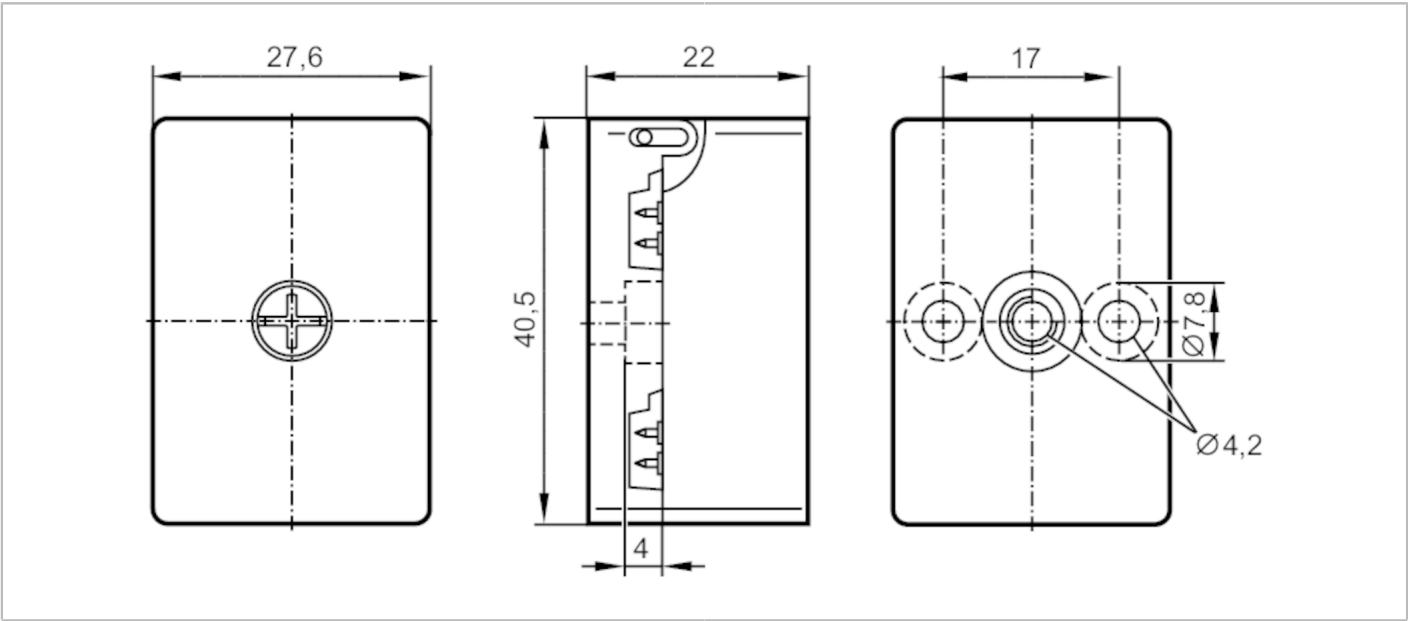

Application		
Application	Amélioration de la qualité du signal	
Données électriques		
Tension nominale DC [V]	18,5...31,6	
Consommation max. via AS-i [mA]	15	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Contrôle de sous-tension	oui	
Sorties		
Technologie	AS-i	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...70	
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids [g]	50,6	
Matières	boîtier: PBT / PC; Vis de fixation: inox (1.4305/303)	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	LED, jaune tension AS-i > 18 V
	fonctionnement	LED, vert tension AS-i > 26,5 V
Accessoires		
Accessoires en option	joint pour cable plat:, E70299	
	joint pour cable plat:, E70399	
Remarques		
Remarques	aucun adressage n'est nécessaire	
	Approprié pour les câbles plats AS-i en EPDM, TPE et PUR ainsi que pour des sections de 1,5 mm² et 2,5 mm².	

E70580



Terminaison de bus passive AS-Interface

AS-I BUS TERMINATION

Unité d'emballage

1 pièces