

CARATTERISTICHE

- Acciaio rivestito in nylon
- Eccellente protezione contro i graffi
- Ideale per l'uso come clip di fissaggio per utensili
- Le clip sono fornite con viti di fissaggio
- Temperatura d'esercizio: Da 0°C a 60°C.

Clip a molla in acciaio da 1905 mm RS PRO, 28,58 mm x 7,94 mm x 34,93 mm, 4BA

Codice RS: 507-797



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS PRO, questa clip a molla con rivestimento in nylon è estremamente versatile. Con una robusta struttura in acciaio, la clip può essere facilmente montata mediante un foro per vite. Una volta in posizione, può essere utilizzato per fissare utensili, tubi o tubi flessibili semplicemente facendoli scattare in posizione. Il rivestimento in nylon assicura che il morsetto sia meno soggetto a graffi o danni da inserire.

Specifiche generali


Colore rivestimento	Nero
Materiale	Acciaio
Materiale di rivestimento	Nylon
Applicazioni	Strumenti di fissaggio, organizzazione cavi personalizzata

Specifiche meccaniche

Diametro della graffa	19,05mm
Larghezza totale	28,58mm
Altezza	7,94mm
Profondità	34,93mm
Diametro foro di fissaggio	4BA
Spessore	0,610mm



RS STOCK NUMBER	Nominal Size ins mm	A ins mm	B ins mm	C ins mm	E ins mm	H BA Clearance	W ins mm	T ins mm
507-832	1/4 6.35	13/64 5.16	25/64 9	17/32 13.49	19/32 15.08	8	1/4 6.35	.0148 .376
507-826	3/8 9.53	19/64 7.54	3/8 9.53	5/8 15.88	25/32 19.84	8	1/4 6.35	.0164 .419
507-810	1/2 12.7	13/32 10.32	15/32 11.91	53/64 21.03	31/32 24.61	6	5/16 7.94	.018 .457
507-804	5/8 15.88	1/2 12.7	35/64 13.89	31/32 24.61	1.5/32 29.37	6	5/16 7.94	.022 .558
507-797	3/4 19.05	39/64 15.48	41/64 16.27	1.1/8 28.58	1.3/8 34.93	4	5/16 7.94	.024 .610
507-781	1 25.4	3/4 19.05	25/32 19.84	1.3/16 30.16	1.5/8 41.28	4	5/16 7.94	.022 .558
507-775	1.1/8 28.58	29/32 23.02	29/32 23.02	1.9/16 39.69	1.15/16 49.21	4	3/8 9.53	.028 .711
507-769	1.1/4 31.75	1.1/64 25.8	1 25.4	1.45/64 43.26	2.1/8 53.98	4	7/16 11.11	.032 .813
507-753	1.1/2 38.1	1.7/32 30.96	1.3/16 30.16	2 50.8	2.1/2 63.5	4	1/2 12.7	.036 .91
	2 50.8	1.9/16 39.69	1.5/8 41.28	2.1/4 57.15	3.1/8 79.38	4	1/2 12.7	.036 .910
	7/8 22.22	53/64 21	3/4 19.05	1.1/8 28.5	1.15/32 37.3	4	5/16 7.94	

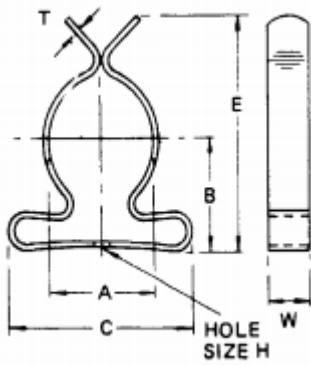

Kit Contents									
Clip Size (in.)	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1	1 1/8	1 1/4	1 1/2
Quantity	48	48	48	34	20	36	30	24	18