

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット



2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



RIF-0...リレーベース、1a接点を接続するミニチュアパワーリレーまたは同形状のソリッドステートリレー用、Push-in式接続、NS 35/7,5に取付け

販売用データ

アイテム番号	2900958
梱包単位	10 pc
最低注文数	10 pc
セールスキー	*****
プロダクトキー	CK6521
カタログのページ	ページ 282 (C-5-2019)
GTIN	4046356733014
1個あたりの重量 (梱包を含む)	21.45 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	20 g
関税率	85366990
生産国	CN

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット



2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>

技術データ

製品特性

製品シリーズ	RIFLINE complete
--------	------------------

電気特性

定格電圧 U_N	250 V AC/DC (コンタクト側)
標準規格 I_N	最大 8 A (アプリケーション/アセンブリにより異なる)
保護回路	フリーホイールダイオード

入力データ

入力電圧範囲	12 V DC ... 24 V DC
--------	---------------------

接続データ

接続方法	プッシュイン式
剥き線長さ	8 mm
単線接続断面積	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
撚線接続断面積	0.14 mm ² ... 1.5 mm ² 0.14 mm ² ... 1.5 mm ² (フェールール、プラスチック製スリーブ付き)
接続電線断面積AWG	24 ... 16

寸法

幅	6.2 mm
高さ	93 mm
奥行き	78 mm

材料仕様

UL 94難燃性クラス	V2 (ハウジング)
-------------	------------

環境条件と実際の条件

周囲条件

使用周囲温度	-40 °C ... 85 °C (アプリケーション/アセンブリにより異なる)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 85 °C

Approvals

腐食性ガス試験


表示記号	ISA-S71.04. G3 Harsh Group EN 60068-2-60
------	---

取付け

取付けタイプ	DINレール取付け
取付け位置	任意

図面

回路図

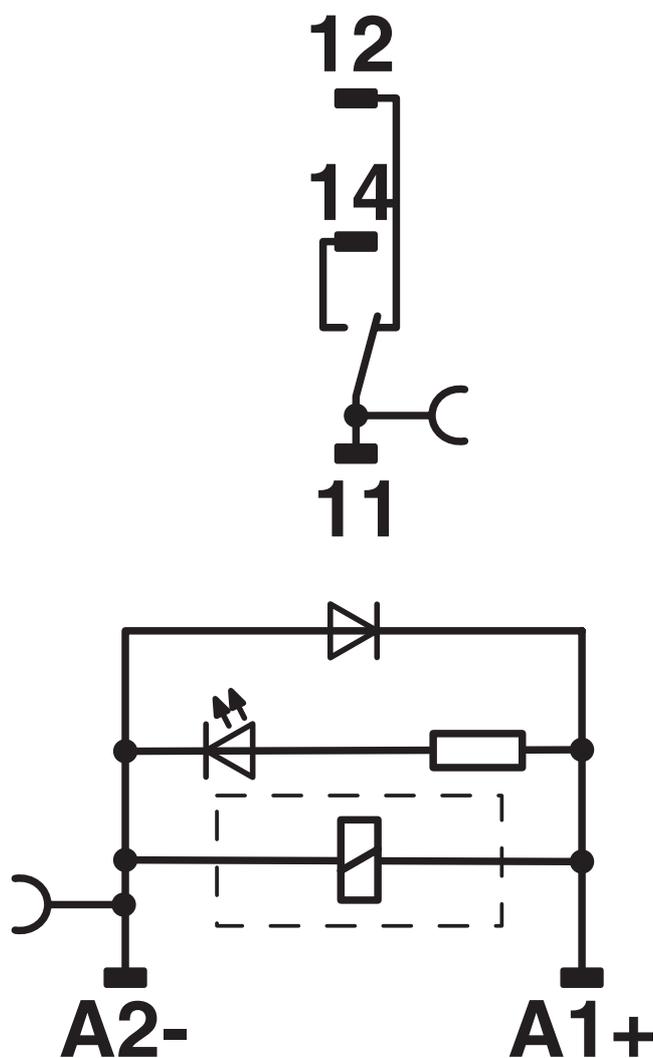

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット



2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>

認証



CSA
認証ID: 76787



UL Recognized
認証ID: FILE E 113228



EAC
認証ID: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL
認証ID: TAA000018V



DNV GL
認証ID: TAA000018V

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット



2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット



2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50 年 有害物質に関する情報は、「ダウンロード」から入手できるメーカーからのお知らせを参照してください。

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>




アクセサリ

REL-MR- 12DC/21 - シングルリレー

2961150

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2961150>

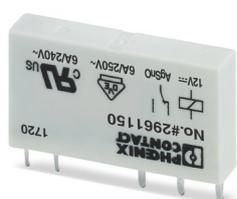


プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点を接続、1c接点、入力電圧12 V DC

REL-MR- 24DC/21 - シングルリレー

2961105

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2961105>

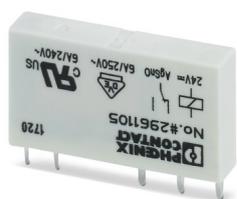

プラグインミニチュアパワーリレー、パワー接点を接続、1c接点、入力電圧24 V DC

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>




REL-MR- 12DC/21AU - シングルリレー

2961163

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2961163>

プラグインミニチュアパワーリレー、多層金めっき接点を接続、1c接点、入力電圧12 V DC

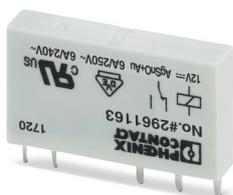


REL-MR- 24DC/21AU - シングルリレー

2961121

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2961121>

プラグインミニチュアパワーリレー、多層金めっき接点を接続、1c接点、入力電圧24 V DC

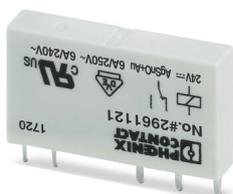

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



OPT-24DC/ 24DC/ 2 - ミニチュアソリッドステートリレー

2966595

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2966595>

プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレー、1 a接点、入力：24 V DC、出力：3 ... 33 V DC / 3 A



OPT-24DC/ 48DC/100 - ミニチュアソリッドステートリレー

2966618

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2966618>

プラグインミニチュアソリッドステートリレー、入カソリッドステートリレー、1 a接点、入力：DC 24 V、出力：DC 3~48 V/100 mA



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



OPT-24DC/230AC/ 1 - ミニチュアソリッドステートリレー

2967950

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2967950>

プラグインミニチュアソリッドステートリレー、パワーソリッドステートリレー、1 a接点、入力：DC 24 V、出力：AC 24 ~ 253 V/0.75 A



FBS 2-6 - 差込みブリッジ

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3030336>

差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 2、色: 赤



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 3-6 - 差込みブリッジ

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3030242>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 3、色: 赤

FBS 4-6 - 差込みブリッジ

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3030255>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 4、色: 赤

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 5-6 - 差込みブリッジ

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3030349>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 5、色: 赤

FBS 10-6 - 差込みブリッジ

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3030271>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 10、色: 赤

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 20-6 - 差込みブリッジ

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3030365>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 20、色: 赤

FBS 50-6 - 差込みブリッジ

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032224>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 50、色: 赤

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 2-6 BU - 差込みブリッジ

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3036932>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 2、色: 青

FBS 3-6 BU - 差込みブリッジ

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3036945>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 3、色: 青

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 4-6 BU - 差込みブリッジ

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3036958>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 4、色: 青

FBS 5-6 BU - 差込みブリッジ

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3036961>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 5、色: 青

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 10-6 BU - 差込みブリッジ

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032198>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 10、色: 青

FBS 20-6 BU - 差込みブリッジ

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032208>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 20、色: 青

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 50-6 BU - 差込みブリッジ

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032211>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 50、色: 青

FBS 2-6 GY - 差込みブリッジ

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032237>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 2、色: 灰

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 3-6 GY - 差込みブリッジ

3032240

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032240>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 3、色: 灰

FBS 4-6 GY - 差込みブリッジ

3032279

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032279>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 4、色: 灰

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



FBS 5-6 GY - 差込みブリッジ

3032266

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032266>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 5、色: 灰

FBS 10-6 GY - 差込みブリッジ

3032253

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3032253>



差込みブリッジ、ピッチ: 6.2 mm、極数: 10、色: 灰

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



PLC-FA-5X20 - ヒューズアダプタ

1186510

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1186510>



6.2mmのPLCベース端子台に使用するセーフティプラグアダプタです。20mm×5のヒューズ用 動作電圧：ユニバーサル。ヒューズ故障表示なし。

PLC-FA-I-5X20-12-24UC - ヒューズアダプタ

1186499

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1186499>



6.2mmのPLCベース端子台に使用するセーフティプラグアダプタです。20mm×5のヒューズ用 動作電圧：12～24 V AC/DC。ヒューズ故障表示用LED付き。

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



PLC-FA-I-5X20-120-230UC - ヒューズアダプタ

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1186508>



6.2mmのPLCベース端子台に使用するセーフティプラグアダプタです。20mm×5のヒューズ用 動作電圧：120～230 V AC/DC。ヒューズ故障表示用LED付き。

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール、取付け穴あり

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0801733>



DINレール、取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0801681>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール、取付け穴あり

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1204119>



DINレール、取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1204122>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、標準プロファイル、色: 銀、10本パック (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0801704>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: アルミ、コーティングなし、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール、取付け穴あり

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1206421>



DINレール、取付け穴あり、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ、標準
プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1206434>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ、標準
プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0801762>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: 銅、コーティングなし、標準
プロファイル、色: 銅、10本パック (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1206560>

DINレール終端、DINレールNS 35/7.5用



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール、取付け穴あり

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1201730>



DINレール、取付け穴あり、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工
され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1201714>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工
され不動態化処理、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール、取付け穴あり

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0806602>



DINレール、取付け穴あり、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、標準プロファイル、色: 白、25本パック (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1204135>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工、白パッシブ、標準プロファイル、色: 銀、10本パック (20 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1201756>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715に類似、部材: アルミ、コーティングなし、標準プロファイル、色: 銀

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール、取付け穴あり

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1206599>



DINレール、取付け穴あり、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1206586>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ、標準プロファイル、色: 銀、25本パック (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1201895>



DINレール、取付け穴なし、EN 60715に類似、部材: 銅、コーティングなし、標準プロファイル、色: 銅、10本パック (20 m)

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



NS 35/15 CAP - 終端キャップ

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1206573>

DINレール終端、DINレールNS 35/15用



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1201798>

DINレール、取付け穴なし、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、標準プロファイル 2.3 mm、色: 銀、10本パック (20 m)



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



CLIPFIX 35 - エンドブラケット

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3022218>



クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、幅：9.5 mm、色：グレー

CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/3022276>



クイック取付けの終端クランプ、NS 35/7,5 DINレールまたはNS 35/15 DINレールに対応、マーキングオプションあり、FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6の一時格納オプションあり、幅：5.15 mm、色：グレー

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



E/NS 35 N - エンドブラケット

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0800886>

エンドクランプ、幅：9.5 mm、色：灰



MPS-MT - テストプラグ

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201744>

テストプラグ、最大電線断面積 1 mm^2 のはんだ接続、極数: 1、ヒューズタイプ
:、取付けタイプ:、、、色: 灰



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



MPS-IH WH - 絶縁スリーブ

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201663>

絶縁スリーブ、ヒューズタイプ:、取付けタイプ:、、色: 白



MPS-IH RD - 絶縁スリーブ

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201676>

絶縁スリーブ、ヒューズタイプ:、取付けタイプ:、、色: 赤



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



MPS-IH BU - 絶縁スリーブ

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201689>

絶縁スリーブ、ヒューズタイプ:、取付けタイプ:、、色: 青



MPS-IH YE - 絶縁スリーブ

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201692>

絶縁スリーブ、ヒューズタイプ:、取付けタイプ:、、色: 黄



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



MPS-IH GN - 絶縁スリーブ

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201702>

絶縁スリーブ、ヒューズタイプ:、取付けタイプ:、、色: 緑



MPS-IH GY - 絶縁スリーブ

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201728>

絶縁スリーブ、ヒューズタイプ:、取付けタイプ:、、色: 灰



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



MPS-IH BK - 絶縁スリーブ

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0201731>

絶縁スリーブ、ヒューズタイプ:、取付けタイプ:、、色:黒



ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカ

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1051003>

クイックマーカ、ラベリング、白、ラベリングなし、ラベリング可能:
PLOTMARK、CMS-P1-PLOTTER、取付けタイプ:スナップ式、端子台幅:6.
2 mm、印字エリア:6.15 x 10.5 mm、個別ラベル数:10



RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



ZB 6 CUS - クイックマーカ

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0824992>




クイックマーカ、オーダー印字: ラベリング、白、カスタム仕様によるマーキング、取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅: 6.2 mm、印字エリア: 6.15 x 10.5 mm、個別ラベル数: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカ

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1051016>

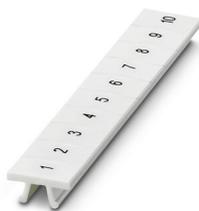

クイックマーカ、ラベリング、白、マーキングあり、ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、横方向に印字: 連番 (1 ... 10、11 ... 20など、491 ... 500まで)、取付けタイプ: スナップ式、端子台幅: 6.2 mm、印字エリア: 6.15 x 10.5 mm、個別ラベル数: 10

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958


<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカ

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1051029>

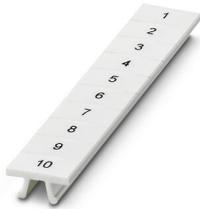

クイックマーカ、ラベリング、白、マーキングあり、ラベリング可能 : CMS-P1-PLOTTER、縦方向に印字: 連番 (1 ... 10、11 ... 20など、491 ... 500まで)、取付けタイプ: スナップ式、端子台幅 : 6.2 mm、印字エリア: 6.15 x 10.5 mm、個別ラベル数: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカ

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1051032>



クイックマーカ、ラベリング、白、マーキングあり、ラベリング可能 : CMS-P1-PLOTTER、横方向に印字: 同じ数字を印字 (1、2など、100まで)、取付けタイプ: スナップ式、端子台幅 : 6.2 mm、印字エリア: 6.15 x 10.5 mm、個別ラベル数: 10

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1051414>



端子台マーキング、ラベリング、白、マーキングあり、ラベリング可能 :
CMS-P1-PLOTTER、横: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE、取付けタイプ:
スナップ式、端子台幅 : 6.2 mm、印字エリア: 6.15 x 10.5 mm、個別ラベル
数: 10

ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1051430>



端子台マーキング、ラベリング、白、マーキングあり、ラベリング可能 :
CMS-P1-PLOTTER、横方向に印字: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND、取付
けタイプ: スナップ式、端子台幅 : 6.2 mm、印字エリア: 6.15 x 10.5 mm、個
別ラベル数: 10

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



UC-TM 6 - 端子台マーキング

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0818085>



端子台マーキング、シート、白、ラベリングなし、ラベリング可能：
BLUEMARK ID COLOR、BLUEMARK ID、BLUEMARK CLED、
PLOTMARK、CMS-P1-PLOTTER、取付けタイプ: スナップ式、端子台幅：6.
2 mm、印字エリア: 5.6 x 10.5 mm、個別ラベル数: 80

UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0824589>



端子台マーキング、オーダー印字: シート単位、白、カスタム仕様によるマー
キング、取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅：6.2
mm、印字エリア: 5.6 x 10.5 mm、個別ラベル数: 80

RIF-0-BPT/21 - リレーソケット

2900958

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/2900958>



UCT-TM 6 - 端子台マーキング

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0828736>



端子台マーキング、シート、白、ラベリングなし、ラベリング可能：
TOPMARK NEO、TOPMARK LASER、BLUEMARK ID COLOR、
BLUEMARK ID、BLUEMARK CLED、THERMOMARK PRIME、
THERMOMARK CARD 2.0、THERMOMARK CARD、取付けタイプ：スナップ
式、端子台幅：6.2 mm、印字エリア：5.6 x 10.5 mm、個別ラベル数：60

UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/0829602>



端子台マーキング、オーダー印字：シート単位、白、カスタム仕様によるマー
キング、取付けタイプ：深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅：6.2
mm、印字エリア：5.6 x 10.5 mm、個別ラベル数：60

Phoenix Contact 2023 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp