


Etiketthållare magnetisk 1/2 A5 liggande

Artikelnummer	175707	Antal per säljenhet	1 Paket
Färg	Mörkblå	EAN per säljenhet	4005546981505
Antal per frp	förpackning om 50 styck	Bruttovikt per säljenhet	2352.8 G
EAN per basenhet	4005546981505	Ursprungsland	DE

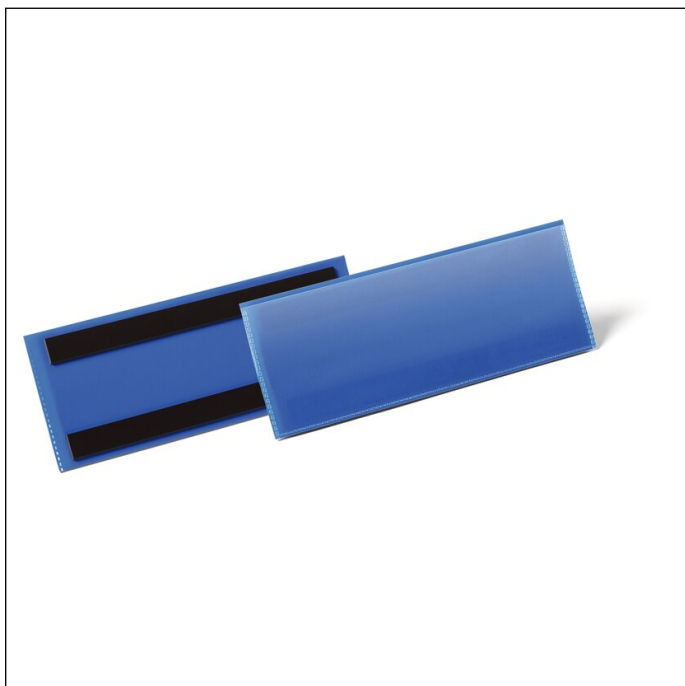

Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Etikettficka med två magnetremsor på baksidan
- Användning på metallytor, till exempel lagerhyllor och metallbehållare
- Av slitstark polypropylenplast, färgad baksida och transparent framsida
- Tålig och lämplig för skannrar
- Snabbt byte av insticksetiketter
- Invändigt format: 210 x 74 mm (B x H), i enlighet med VDA standard
- Passande utskrivbara etikettark: art.nr 102802

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	223
Utvändig höjd (mm)	815

175707_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-02 08:16

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Etiketthållare magnetisk 1/2 A5 liggande

Format / passar format	1/2 A5
Format	Liggande
Varumärke	DURABLE
Bredd, inner (mm)	210
Höjd, inner (mm)	74
Öppning	Upptill
Skyddande flik	Nej
Utstansat tumgrepp	Nej
Kan klippas i önskad längd	Nej
Med neutral etikett	Nej
Baksidans färg	Mörkblå
Produktens egenskaper med dokumentet	Kan skannas, skyddar dokumentet
Fastsättning via	2 magnetremsor
Typ av fastsättning	Magnetisk
Typ av etikett	DURAPRINT®