 



# エアタンク CRVZS-10

部品番号: 160237

FESTO

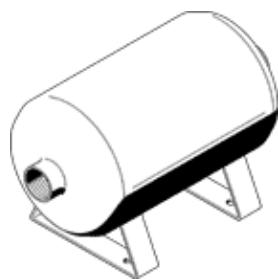

## データシート

| 特長                        | 値                                  |
|---------------------------|------------------------------------|
| 容量                        | 10 l                               |
| 取付方向                      | ドレンを下へ落とす                          |
| 適合または準拠規格                 | AD2000レファレンスシート                    |
| 使用圧力                      | -0.95 ... 16 bar                   |
| 認証発行部                     | CRN0H15669.5C                      |
| 作動流体                      | ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア<br>窒素 |
| CEマーク                     | EUプリントデバイスガイドライン準拠                 |
| 耐酸性クラス: CRC               | 3 - 腐食ストレス高                        |
| 食品安全                      | 補足の材質情報を参照                         |
| 流体温度                      | -10 ... 100 °C                     |
| 周囲温度                      | -10 ... 100 °C                     |
| 認証                        | CRN<br>TÜV                         |
| 最大締め付けトルク 接続ネジ            | 130 Nm                             |
| 最大締め付けトルク ドレン抜き           | 27 Nm                              |
| 質量                        | 6,459 g                            |
| 取付方法                      | 取付穴                                |
| ドレン抜きホース接続口               | G3/8                               |
| 接続ポート径                    | G1                                 |
| 材質                        | 銅、PTFEフリー<br>RoHS対応                |
| Material of air reservoir | ステンレス                              |