


# PTC5R/2000/PT100/CABLE/3000

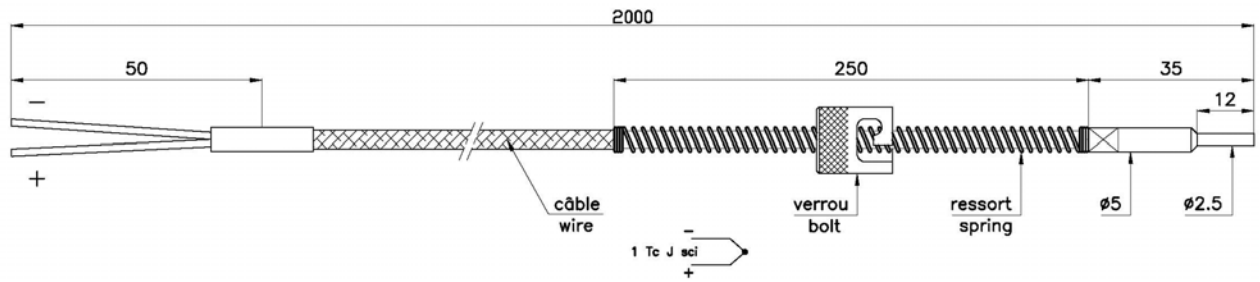

## ELEMENT DE MESURE

: Thermocouple J  
Normes IEC 584

## TEMPERATURE D'UTILISATION

: 0° +600°C

## SOUDURE CHAUDE

: Masse

## EMBOUT

: Inox Ø 5 retreint Ø 2.5 mm.

## VERROU BAÏONNETTE

: 2 encoches Ø 10.5 x 14 mm  
Monté sur ressort de compression Lg 250 mm

## CABLE

: Longueur 2000 mm  
: Conducteurs souples Sections 0.22mm<sup>2</sup>


**Conducteurs Isolés**  
**Blindage**  
**Gaine Terminale**

: Soie de verre  
: Tresse Inox  
: Soie de verre

**Conforme RoHS**

**CODE RS : 547-7764**

# PTC5R/2000/PT100/CABLE/3000

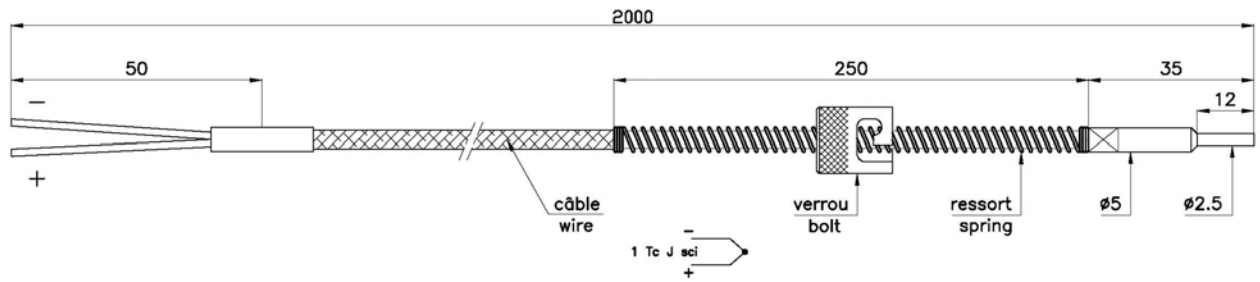

## SENSING ELEMENT

: J type thermocouple  
IEC 584 standards

## WORKING TEMPERATURE

: 0° +600°C

## HOT JUNCTION

: Grounded

## TIP

: Ø 5 stainless steel Ø 2.5 mm reduction

## BAYONET LOCK

: 2 Ø 10.5 x 14 mm notches  
assembled on 250 mm long compression spring

## CABLE

: 2000 mm long  
: 0.22mm<sup>2</sup> section flexible conductors

**Insulated conductors**  
**Armour**  
**External insulation**

: fiber glass  
: stainless steel braid  
: fiber glass

**Complies with RoHS**

**CODE RS : 547-7764**