

1825910-6 ✓ 有效

Alcoswitch | Alcoswitch FSM


TE 内部编号 1825910-6

Tactile Switches, Round Actuator Style, NO, Copper Alloy, Silver,
Low Profile, 50 mA, 24 VDC, Alcoswitch FSM

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 开关 > 轻触开关

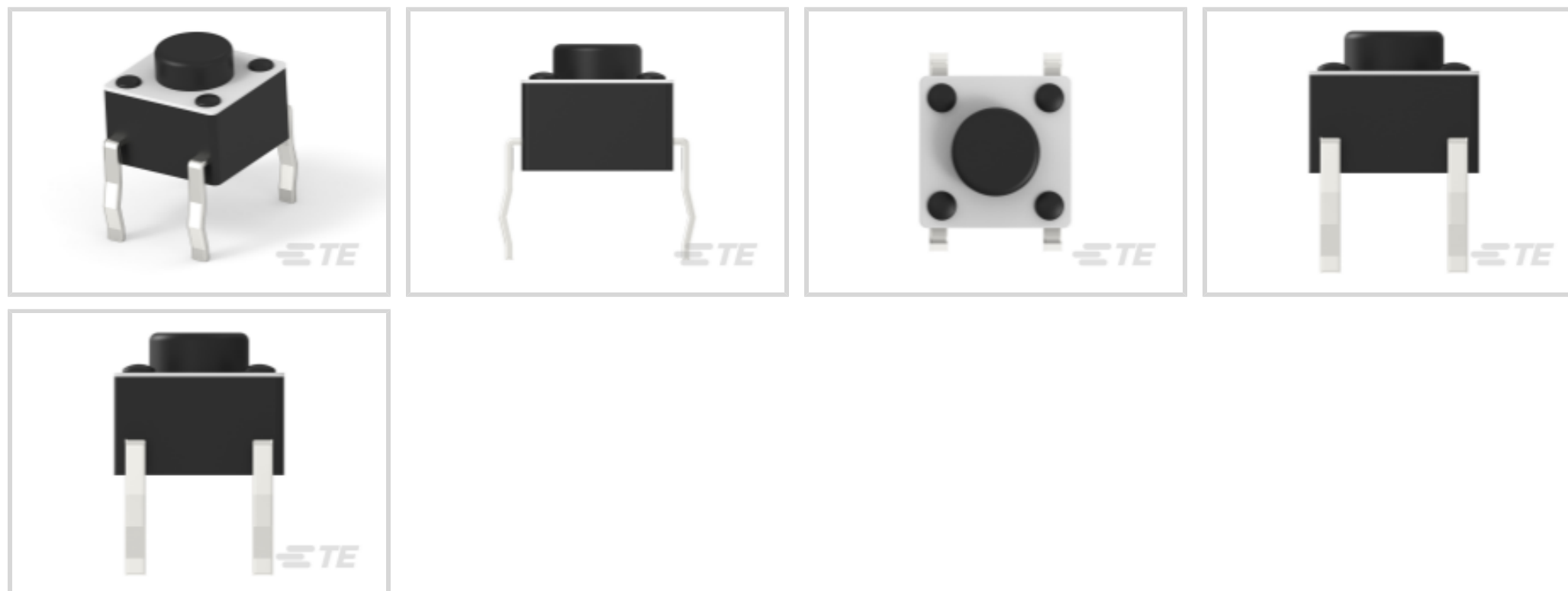

致动器种类: 圆形

操作功能: 否

端子基材: 铜合金

开关端子电镀材料: 银

防尘: 否

产品特性

产品类型特性

产品类型	开关
支脚种类	扭结
照明	带有
致动器种类	圆形
防尘	否

结构特性

触感	带有
ESD 接地端子	不带
联动	带有
触觉	是
微动	不带
操作功能	否
支撑架	不带
配置 (极掷)	单极 - 单掷
致动器数量	单

电气特征

轻触开关额定电压	24 VDC
----------	--------

主体特性

外盖材料	PET 薄膜
外壳颜色	黑色
驱动力	160 g[5.64 oz]
外壳材料	尼龙
套管种类	无螺纹
致动器外形	扩展型
致动器材料	PBT
致动器颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银
轻触开关触点额定电流	50 mA

端接特性

端接类型	印刷电路板
------	-------

机械附件

轻触开关安装类型	通孔
轻触开关安装角度	垂直

壳体特性

小尺寸	带有
工艺密封	否

尺寸

致动器长度	1.4 mm[.055 in]
按钮宽度	3.5 mm[.138 in]
	.196 in

使用环境

额定温度	高 °C
------	------

包装特性

封装方法	活块
------	----



其他

注释	(打开) 指示瞬时位置。
----	--------------

产品合规性



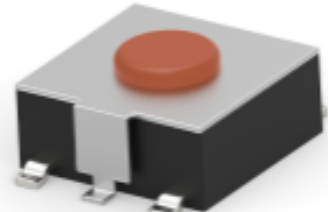
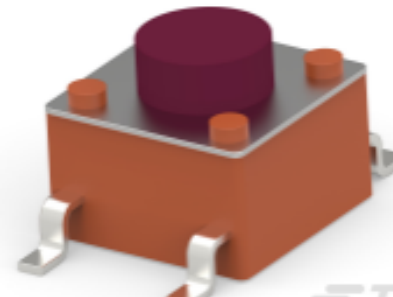
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月 (235) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

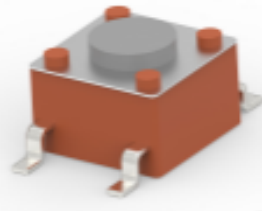
 <p>TE 产品编号 2-1437565-7 FSM2JSMA=SMT,TACTILE,PB SWITCH</p>	 <p>TE 产品编号 1825967-2 FSMCDAH=6.0mm Tact W/SQ Act. & High Temp</p>	 <p>TE 产品编号 1-1437565-8 FSM1LPATR=TACT SWITCH 6X6MIL S</p>	 <p>TE 产品编号 1571563-2 FSM4JSMLXTR=TACT,SMT,T&R</p>
---	---	---	---



该系列中的其他产品 | Alcoswitch FSM



客户还购买了

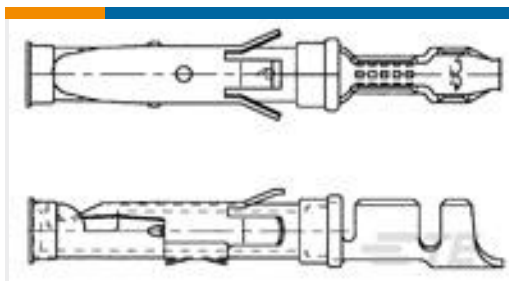

TE 产品编号163092-2
.062 DIA SOCKET ASSY 3+ (LP)



TE 产品编号6-1879234-6
SMF5 270K 5%



TE 产品编号1-2176051-9
RLP73N 1J R30 1% 1K RL




TE 产品编号1-1419130-2
TSC-105L3H,000



TE 产品编号1718165-1
MINI MAG MATE CONTACT (LEAF SPRING)



TE 产品编号1676473-1
RN 0805 9K31 0.1% 10PPM CUT LENGTH

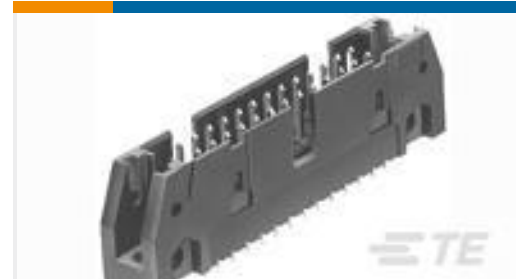

TE 产品编号2-1761679-6
IDC LOW PRO HDR 16P VERT BLUE



TE 产品编号ZPF000000000201232
DBAS 70-61-0 SN-A246

文档

产品图纸

[FSM4JH=6MM TACT SWITCH, HIGH TEMP](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825910-6_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825910-6_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1825910-6_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance Document](#)

英文版本

[Product Compliance Document](#)

英文版本

1825910-6

Tactile Switches, Round Actuator Style, NO, Copper Alloy, Silver, Low Profile, 50 mA,
24 VDC, Alcoswitch FSM

