

製品番号: [43025-0400](#)  
 ステータス: 販売可  
 概要: [Micro-Fit 3.0™ Connectors](#)  
 説明: [Micro-Fit 3.0™ Receptacle Housing, Dual Row, 4 Circuits, Halogen Free](#)

図面および仕様書:

3Dモデル [Test Summary TS-43045-001 \(PDF\)](#)  
 図面 (PDF) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)  
 製品仕様書 [PS-43045 \(PDF\)](#) [Product Literature \(PDF\)](#)  
 梱包仕様書 [PK-43025-001 \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA LR19980  
 TUV R72081037  
 UL E29179

一般

製品ファミリー [ハウジング](#)  
 シリーズ [43025](#)  
 用途 [Power, 電線対基板, 電線対電線](#)  
 コメント [Polarized to Mating Part; Glow Wire Equivalent](#)  
[Part Number \[43025-0408\]\(#\)](#)

概要

Product Literature Order No [Micro-Fit 3.0™ Connectors](#)  
 製品名 [987650-5984](#)  
 UPC [Micro-Fit 3.0™](#)  
[800754315234](#)

機械的性能/材質

極数 (最大) 4  
 色 - 樹脂部 黒色  
 難燃性 94V-0  
 ジェンダー [フィメール](#)  
 グローワイヤー対応 無  
 嵌合キー 無  
 嵌合ロック 有  
 材質 - 樹脂部 [ナイロン](#)  
 Net Weight 0.422/g  
 列数 2  
 梱包形態 [ポリ袋](#)  
 パネルマウント 無  
 ピッチ - 嵌合部 (インチ) 3.00mm  
 嵌合極性 有  
 縦列スタック (エンド・ツー・エンド) 無  
 使用温度範囲 -40° C to +105° C


電気的性能

最大定格電流 5A

参考情報

図面・仕様書情報

梱包仕様書 [PK-43025-001](#)  
 製品仕様書 [PS-43045, RPS-43045-001, RPS-43045-003, RPS-43045-004](#)  
 製品図面 [SDA-43025-\\*\\*\\*\\*, SDES-43025-1000](#)  
 Test Summary [TS-43045-001](#)

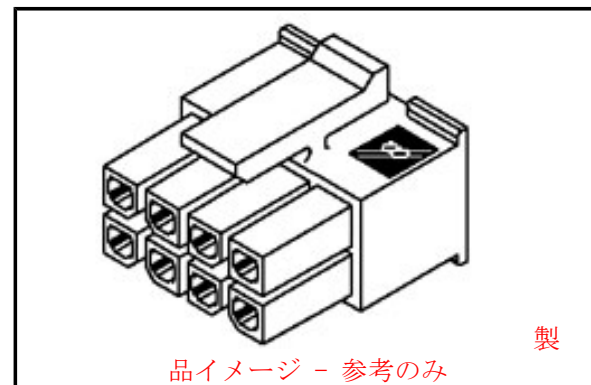

EU RoHS

チャイナRoHS

ELVおよびRoHS対応済み

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Low-Halogen Status

Low-Halogen



製品の環境コンプライアンスに関する更に詳しい情報を必要としますか?

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
 複数の製品番号についてのRoHS適合証明書が必要な場合は、ここをクリックしてください、  
[ここをクリック](#)

製品以外のコンプライアンスに関するご質問は、[お問い合わせ](#) ページからお願いいたします。

製品シリーズ検索  
[43025シリーズ](#)

嵌合相手

[43020](#) Micro-Fit 3.0™ Plug Housings,  
[43045](#) Micro-Fit 3.0™ Headers, [44242](#)  
 Micro-Fit 3.0™ Test Plug

適合相手

[43030](#) , [Link45773](#) Micro-Fit 3.0™ Female Crimp Terminals, [46235](#) Micro-Fit RMF™ Female Crimp Terminals

This document was generated on 10/03/2014  
PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION