



## Presses hydrauliques à colonnes


### HP-...A

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-09-16 10:39:11



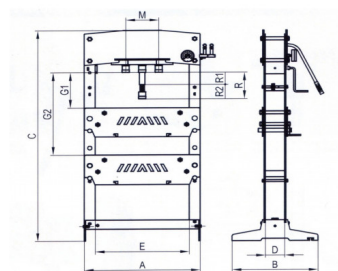

## DESCRIPTION

### Presses hydrauliques à colonnes

Machine utilisée pour compacter, exercer une pression ou utiliser la force. Conception compacte et fonctionnelle qui intègre tous les éléments hydrauliques à l'intérieur du châssis, permet une économie d'espace dans l'atelier et assure une protection pendant le transport. Breveté.

Manomètre protégé à l'intérieur du cadre positionné à hauteur des yeux pour faciliter la lecture.

Rallonge à vis manuelle pour une approche rapide et un réglage fin. Treuil pour faciliter la manoeuvre. Retour automatique du piston par ressort. Pompe manuelle.

Bâti mécano-soudé. Table de travail ajustable avec plateau amovible.

Certifiées CE bureau Véritas.

Ensemble de deux blocs en « V » inclus et pieds avec trous de boulons pour la fixation au sol.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-09-16 10:39:11



## NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

| Référen<br>ce<br>commer<br>ciale | E (mm) | Poids<br>(kg) | C (mm) | D (mm) | A (mm) | Capacité | Course<br>latérale<br>mm | B (mm) | G1 min<br>mm | G2 maxi<br>mm | R1<br>hydrauli<br>que mm | R2<br>extensio<br>n mm | R (mm) | Garantie |
|----------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|----------|--------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------|----------|
| HP-30-A                          | 710    | 151.000       | 1890   | 145    | 880    | 30T      | 250                      | 650    | 150          | 700           | 120                      | 75                     | 195    | M        |
| HP-50-A                          | 710    | 197.000       | 1920   | 145    | 880    | 50T      | 250                      | 650    | 155          | 720           | 120                      | 75                     | 195    | M        |

### Garantie appliquée

#### M1 | Garantie SAM Appareil et Machine

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales. La durée est précisée par le chiffre après la lettre M : 1 à 5 ans.

[>> En savoir plus](#)

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France  
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €  
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2025-09-16 10:39:11

