





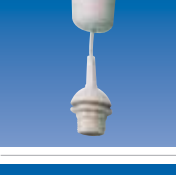





Artikelbezeichnung <i>Article description</i>			Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
 <p><b>Handleuchte</b> mit Glasglocke, verzinktem Drahtkorb und 5 m Anschlußschrn mit Europastecker, Fassung E 27 <i>Portable lamp with glas lamp bowl, metal basket, 5 m cable with europe plug, lampholder E 27</i></p> <p><b>Handleuchte mit Glasglocke</b>, Kunststoffkorb und 5 m Anschlußschrn, E27 <i>Portable lamp with glass lampbowl, plastic basket, 5 m cable, E27</i></p>	60 W	PVC	1912.0004.1	4008222628084	5
	60 W	Plastic Gummi	1967.1604.4	4008223961920	5
	100 W	Rubber Gummi Rubber	1966.1604.1	4008223961913	5
	60 W	PVC	1912.0100.4	4008224525817	5
 <p><b>Werkstatt-Leuchtstoff-Handlampe</b>, 5 m Anschlußschrn mit Europastecker Leuchtmittel, drehbarer Haken, bruchfest, IP 40 <i>Workshop fluorescent lamp, 5 m cable with europe plug, incl.fluorescent tube, rotary hook, impact resistance, IP 40</i></p>	8 W	PVC	1968.0004.4	4008223961937	10
 <p><b>Ovalarmatur</b> mit Drahtkorb Fassung E 27, IP 43 <i>Oval lamp with metal basket, lampholder E 27, IP 43</i></p>	60 W	grau	1908.0404.2	4008220999605	4
	100 W	grey grau grey	1965.0400.1	4008223961906	4
 <p><b>Ovalarmatur</b> mit Kunststoffkorb, Fassung E 27, IP 44 <i>Oval lamp with plastic basket, lampholder E 27, IP 44</i></p>	60 W	weiß	1920.0100.9	4008224199186	4
		white	1920.0500.3	4008224199216	4
		schwarz	1920.1200.7	4008224199223	4
		black	1920.2100.3	4008224523806	4
		rot red blau blue grau grey	1920.0400.2	4008224523813	4
 <p><b>Rundarmatur</b> mit Kunststoffkorb, Fassung E 27, IP 44 <i>Round lamp with plastic basket, lampholder E 27, IP 44</i></p>	100 W	weiß	1944.0100.3	4008223961524	4
		white	1944.0500.7	4008223961555	4
		schwarz	1944.1200.1	4008223961593	4
		black black rot red blau blue	1944.2100.7	4008224523820	4
 <p><b>Rundarmatur</b> mit Kunststoffkorb, Fassung E 27, IP 44 <i>Round lamp with plastic basket, lampholder E 27, IP 44</i></p>	75 W	weiß	1944.1300.2	4008224523790	4
		white schwarz	1944.1500.4	4008224523783	4
 <p><b>Schnurpendel</b> für Lampenschirme Deckenbaldachin mit Zugentlastung ca. 55 cm leichte PVC-Schlauchleitung Ho3VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Iso-Fassung E 27 mit Schirmträgerring <i>Pendant cord for lamp shades ceiling canopy with strain relief approx. 55 cm light PVC-flexible sheathed cable Ho3VV-F 2 x 0.75 mm2, insulated socket E 27 with shade holder ring</i></p>		weiß/white	2102.1704.1	4008221011054	10
		schwarz/black	2102.0504.2	4008223961951	10
		braun/brown	2102.0604.3	4008221623882	10
		gold/gold	2102.0704.4	4008223961968	10
 <p><b>Leuchten-Zugpendel</b> Deckenbaldachin mit Zugentlastung, gewendelte Zuleitung max. 60 W Ho5VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, ausziehbar ca. 40 cm bis 120 cm, Iso-Fassung E 27 mit Schirmträgerring <i>Luminaire-pull-down pendant ceiling canopy with strain relief, spiral cord, max. 60 W Ho5VV-F 2 x 0.75 mm2, retractable approx. 40 cm to 120 cm, insulated socket E 27 with shade holder ring</i></p>		weiß	2123.0100.5	4008223959934	5
	white				
 <p><b>Kunststoff Deckenbaldachin</b> <i>Plastic ceiling canopy</i></p>		weiß/white	3428.1700.7	4008220659462	10
		schwarz/black	3428.0500.8	4008224199230	10
		braun/brown	3428.0600.9	4008221329449	10
		gold/gold	3428.0700.0	4008224199247	10
 <p><b>Kunststoff Abzweig-Baldachin</b> Standard-Verpackung, 5B-Verpackung <i>Plastic branch canopy</i> Standard packaging, DIY-packaging</p>		weiß/white	3418.1700.6	4008220063795	20
		schwarz/black	3418.0500.7	4008224199254	20
		braun/brown	3418.0600.8	4008221330414	20
		gold/gold	3418.0700.9	4008224199308	20