

MERKMALE

- **Mattschwarze Oberfläche**
- **Stahlstift**
- **6 mm C'sk-Befestigungslöcher**
- **Beständig gegen die meisten Chemikalien, Öle und Fette**

Nylon-Scharnierschraube von RS Pro, 48 mm x 48 mm x 10,5 mm

RS Best.-Nr. 702-7838



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung


Diese thermoplastischen Scharniere aus Nylon sind Durable, Rost- und stoßfest. Sie verfügen über einen Edelstahlstift und sind in mattschwarzer Farbe ausgeführt. Erhältlich in den folgenden Größen:

Allgemeine Spezifikationen

Werkstoff	Schlagfestes Thermoplast
Scharnier-Typ	Scharnierband
Schließender Typ	Frei schwingend
Befestigungsmethode	Schraubanschluss
Hand	Keine Chiralität
Oberfläche	Mattschwarz
Farbe	Schwarz
Anwendungen	Klappbare Fenster

Mechanische Spezifikationen

Länge	48mm
Breite	48mm
Dicke	10.5mm
Befestigungslochgrößen	7mm

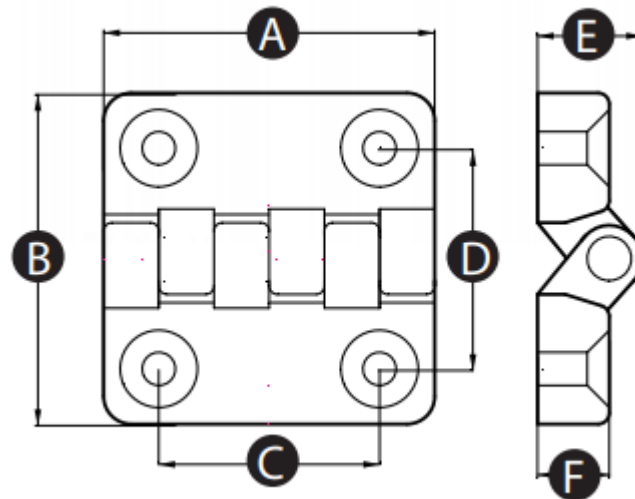

Part No.	A	B	C	D	E	F	Bore size (mm)
7027838	48	48	30	30	16	11	7
7027831	64	64	40	40	19	13	7