

Presse-étoupe BOULAY

Laiton

IP 54
sans joint /
without seal

IP 68
avec joint /
with seal

+ 50°C
- 20°C

Matière:

- Laiton
- Garniture: PVC

Caractéristiques:

- filetage : GUIDE UTE 68312
- filetage PG

Propriétés spécifiques:

- Spécificité garniture obturée

Application:

- machines et accessoires
- Installation usine

BOULAY Cable Gland

Brass

Material:

- Brass
- Seal:PVC

Characteristics:


- threads: GUIDE UTE 68312
- PG thread

Features:

- Specific for sealed packing rings

Applications:

- machines and devices
- Plant installations

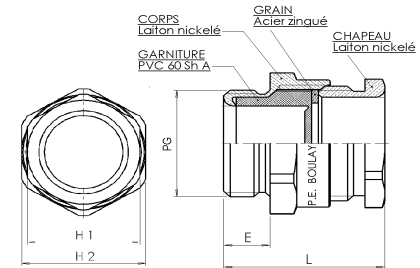

Filetage	Capacité	H1	H2	E	L	Art.-Nr.	Colisage
Thread	Clamping range	SW1	SW2	E	L	Art.-No.	Packing
	mm	H1	H2	mm	mm		
	mm	mm	mm	mm	mm		
PG 07	3,0 - 6,0	14	13	5	19	C0007108	50
PG 09	6,5 - 8,5	17	15	5	16	C0009102	50
PG 11	8,0 - 11,0	20	18	6	18	C0011105	50
PG 13	9,5 - 12,0	22	20	6	19	C0013109	50
PG 16	10,0 - 14,0	24	22	6	21	C0016100	25
PG 21	13,0 - 19,0	30	28	7	24	C0021104	20
PG 29	17,0 - 24,0	39	37	8	29	C0029100	15
PG 36	24,0 - 32,0	50	47	8	31	C0036108	10
PG 42	30,0 - 37,0	58	54	10	35	C0042109	10
PG 48	36,0 - 43,0	65	60	10	38	C0048101	10
PG 48 DIN	36,0 - 43,0	65	60	10	38	C0049108	10

Filetage long, nous consulter / Long thread available on req.

