


# フラッシャーエレ メント

販売事業者  
Rs-online

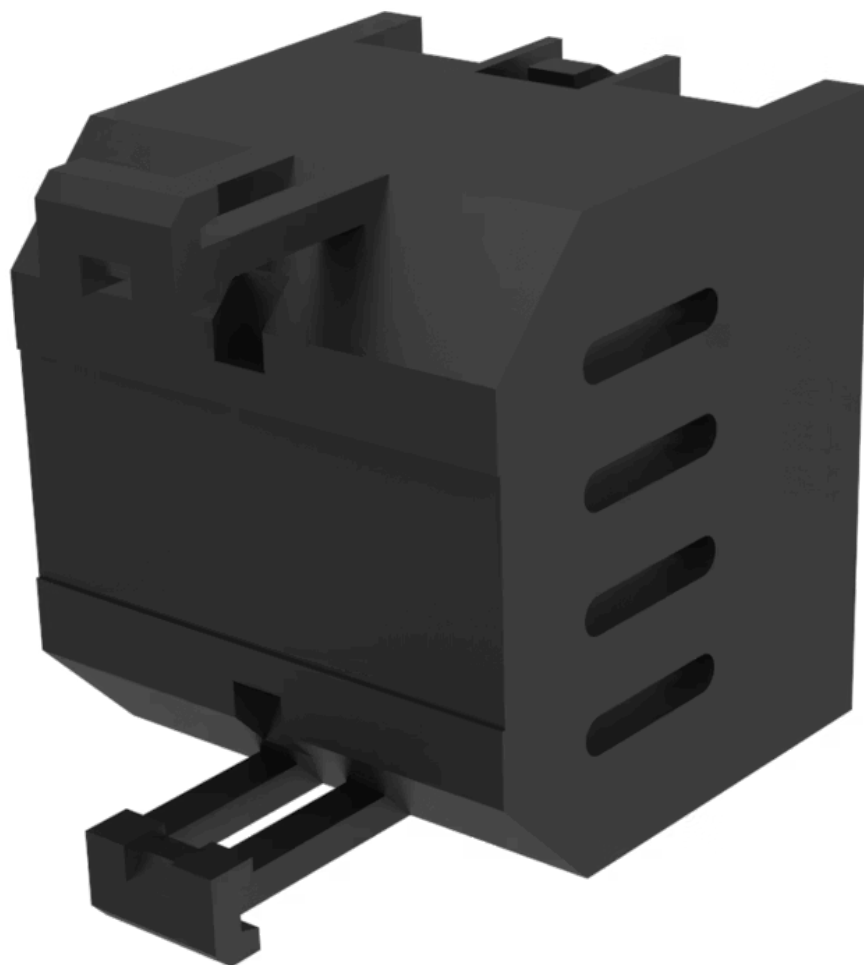

704.943.2



<https://rs-online.eao.com/component/704.943.2...>

お客様の製品:

---



## 704.943.2 フラッシャーエレメント

### 電気的特性

定格電圧: 130 V AC/DC +10%

定格電流: 3 mA

### 機械的特性

端子: ねじ端子

重量: 0.025 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP30背面

使用温度: 0 °C ~ + 50 °C

### 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


### その他

簡単な説明: フラッシャーエレメント, 130 V AC/DC +10%, ねじ端子


ハウジング 材質: プラスチック、UL

製品属性: ランプ電圧/電流 130 V、3 mA

配線図:

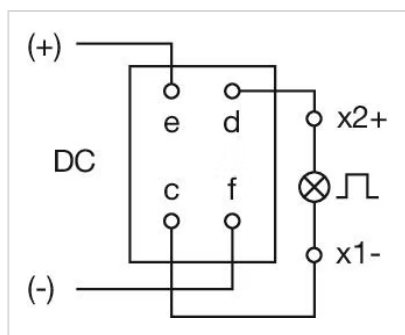

寸法図:

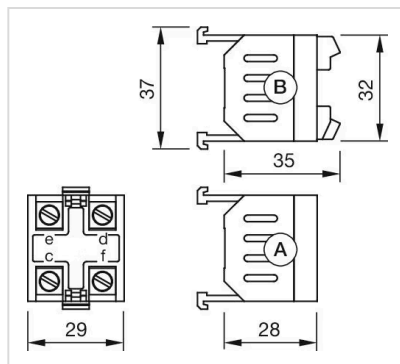

A = ねじ端子  
 B = スプリングケージ端子 (PIT)