


Cellules logiques - Cellules logiques embrochables - OU pour tube Ø 4

Points forts de la famille

Caractéristiques de la référence

81 540 001

Symbole

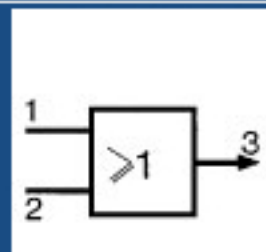

Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE Ø 4 mm
49100) Mâle/Femelle/Femelle

Raccordement instantané pour tube semi-rigide (NFE -
49100) Femelle /Femelle/Femelle

Couleur	Bleu
Pression d'utilisation (bar)	2 → 8
Ø de passage mm	2,7
Débit à 6 bars NI/min	170
Témoin de pression	-
Temps de commutation ms	-
Température d'utilisation (° C)	-5 +50
Endurance mécanique (manoeuvres)	>10 ⁷
Masse (g)	12