



39.30

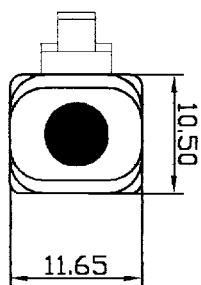


10.50

11.65

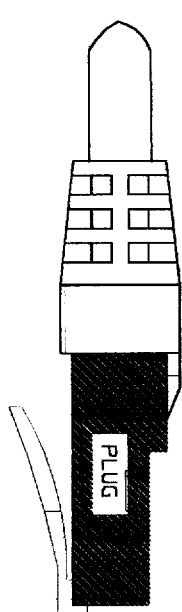


COULEUR SURMOLAGE VOIR NOMENCLATURE AVEC LOGO DECELECT

CONDITIONNEMENT
SAC PLASTIQUE THERMOISOLU

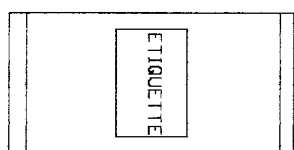


EMBALLAGE CARTON

DETAIL ETIQUETTE

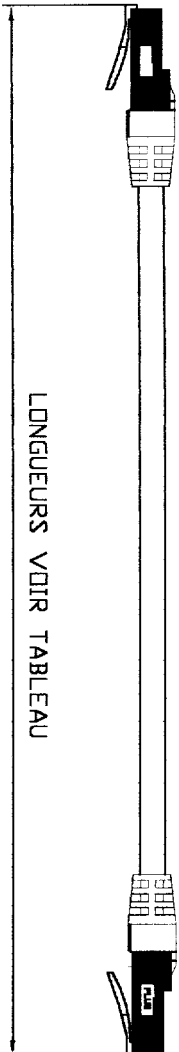

LONGUEURS VOIR TABLEAU

LOVAGE

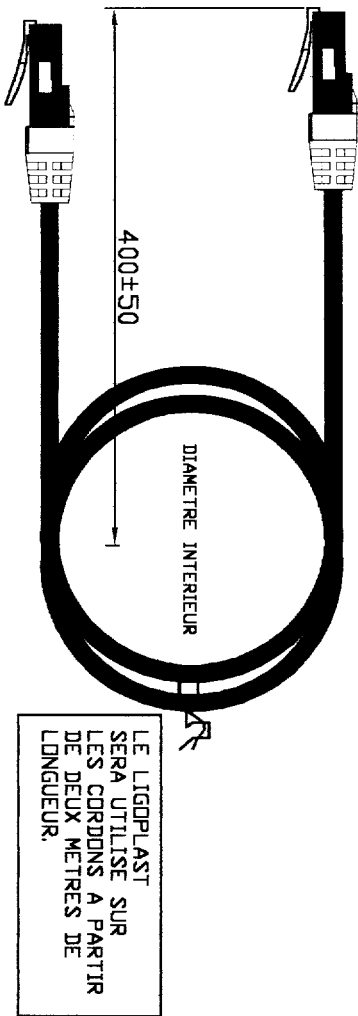

400±50


DIAMETRE INTERIEUR

LE LIQOPLAST SERA UTILISE SUR LES CORDONS A PARTIR DE DEUX METRES DE LONGUEUR.

LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS JUSQU'A 2 METRES SERA DE 100 MINI 130 MAXI

LE Ø INTERIEUR POUR LES CORDONS SUPERIEURS A 2 METRES SERA DE 150 MINI 190 MAXI

CABLAGE CROISE 10BT

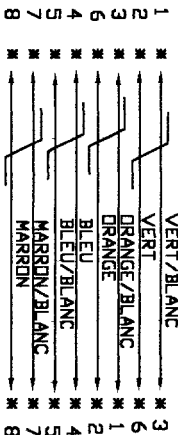

VERT/BLANC

1

3

2

6

3

1

6

2

4

4

5

5

7

7

8

8


CODE COMMANDE CARACTERE GRAS HAUTEUR 5MM

QUANTITE DE L'UNITE DE VENTE

HAUTEUR 4MM

HAUTEUR 3MM

REFERENCE RS
SANS TIRET NI ESPACE
STYLE DE CODE BARRE CODE 128
(JEU A DU B)

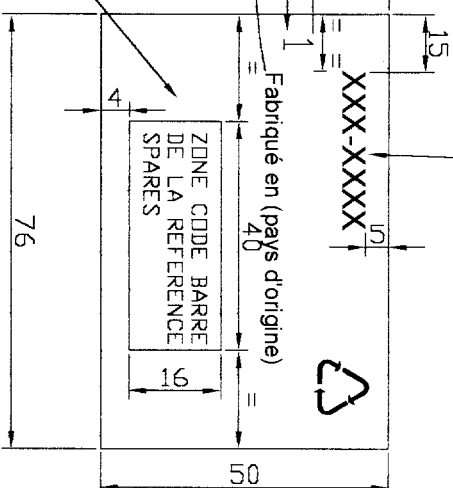

Fabriqué en (pays d'origine)

ZONE CODE BARRE DE LA REFERENCE SPARES

POLICE DE CARACTERE ARIAL NOIR
COULEUR DU FOND DE L'ETIQUETTE JAUNE

IND. MODIFICATIONS

IND. MODIFICATIONS

REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION DE LA SOCIETE

DECELECT
FORGOS

ROZET SAINT ALBIN
02210 DULCHY LE CHATEAU
TEL. 03 23 71 11 11
FAXI 03 23 71 09 30

 
MATIERE:
ECH.
TOL. GEN.
USINAGE.
DATE.
TRAITEMENT.

29/06/2000

DESIGNE PAR VERIFIE PAR

DUPREZ KRULIC

FORMAT



SETI 24

N° de Support Ind. Modifications

DESIGNATION:

CORDON RJ45/RJ45 CROISE 10BT FTP
SURMODULE INCOLORÉ TYPE CRC503B5

NOMENCLATURE CORRESP. N°

NUMERO DU PLAN

Ind.

SPEI90722