

产品参数表

规格



TeSys Deca切换电容接触器 - 30KVAR - 220 V - 50/60Hz - 1NO+2NC

LC1DPKM7C

主要信息

产品系列	TeSys Deca
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	功率因数校正
线圈类型	交流 50/60 Hz
极数	3P
回路触点类型	3 NO
接触器级别代码	DPK
无功功率	20 kvar 在...上 220...240 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C 33.3 kvar 在...上 400...440 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C 48 kvar 在...上 660...690 V 50/60 Hz 在...上 <55 °C

补充信息

辅助触点类型	类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1
安装方式	导轨安装 底板安装
紧固扭矩	电源回路: 5 N.m 通过 接线端
额定工作电压 [Ue]	电源回路: <= 690 V AC 50/60 Hz
高度	166 mm
宽度	55 mm
深度	156 mm
净重	1.3 kg

环境

符合标准	IEC 60070 GB 14048.4 IEC 60831 IEC 60947-4-1
产品认证	CCC CE UKCA
IP 保护等级	IP2X conforming to IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068-2-30
运行温度	-5...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

工作海拔	3000 m 无降容
------	------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13.189 cm
Package 1 Width	16.926 cm
Package 1 Length	18.712 cm
Package 1 Weight	1.481 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6.421 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	51.624 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	53
------------------	----

环境披露	产品环境文件
------	------------------------

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
--------	---

无塑料包装	否
-------	---

欧盟RoHS指令	合规
--------------------------	----

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
----------	----------------------------

Use Again


重新包装和再制造

循环配置文件	无需具体的回收操作
--------	-----------

WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
------	--

回收	No
----	----

LC1DPKC,DTKC,DWKC

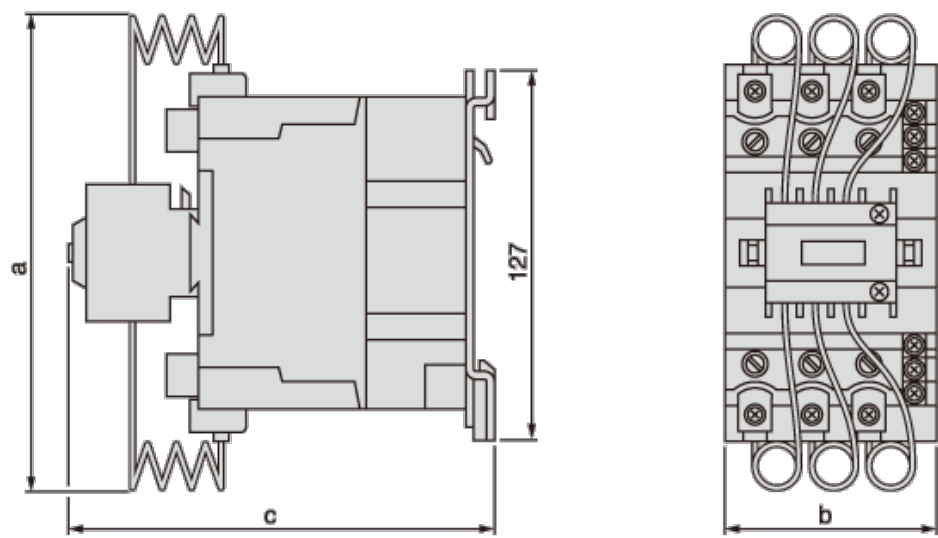

LC1	a	b	c
DPKC	180	75	150
DTKC	180	75	150
DWKC	180	85	154