


781-...

# Régllets flexibles

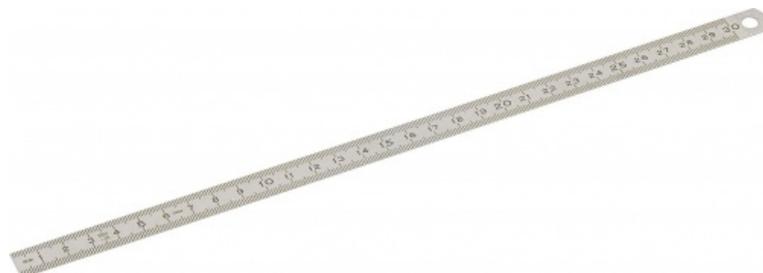

## Description


En acier inoxydable.

Gravure profonde et anti-reflets.

Graduation en mm.

Graduation recto/verso (sauf 781-5 et 781-10, uniquement recto).

## Données techniques

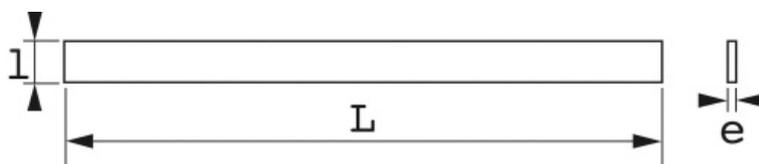

Caractéristiques de l'article référence : 781-2

<b>L (mm)</b>	200	<b>l (mm)</b>	13
<b>e (mm)</b>	0,4	<b>Poids (g)</b>	12
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 781-3

<b>L (mm)</b>	300	<b>l (mm)</b>	13
<b>e (mm)</b>	0,5	<b>Poids (g)</b>	18
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 781-5

<b>L (mm)</b>	500	<b>l (mm)</b>	20
<b>e (mm)</b>	0,5	<b>Poids (g)</b>	44
<b>Garantie</b>	Consommable		

Caractéristiques de l'article référence : 781-10

<b>L (mm)</b>	1000	<b>l (mm)</b>	20
<b>e (mm)</b>	0,5	<b>Poids (g)</b>	105
<b>Garantie</b>	Consommable		


Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables 2021

[Consulter le catalogue](#)


Outillage 2021

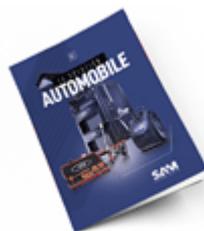[Consulter le catalogue](#)


Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)


Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)


Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)