


# Plastficka vattentålig A4 buntbandsfäste

|                  |               |                          |               |
|------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Artikelnummer    | 502719        | Antal per säljenhet      | 1 Bag         |
| Färg             | Transparent   | EAN per säljenhet        | 4005546730448 |
| Antal per frp    | 5 / påse      | Bruttovikt per säljenhet | 506 G         |
| EAN per basenhet | 4005546730448 | Ursprungsland            | PL            |

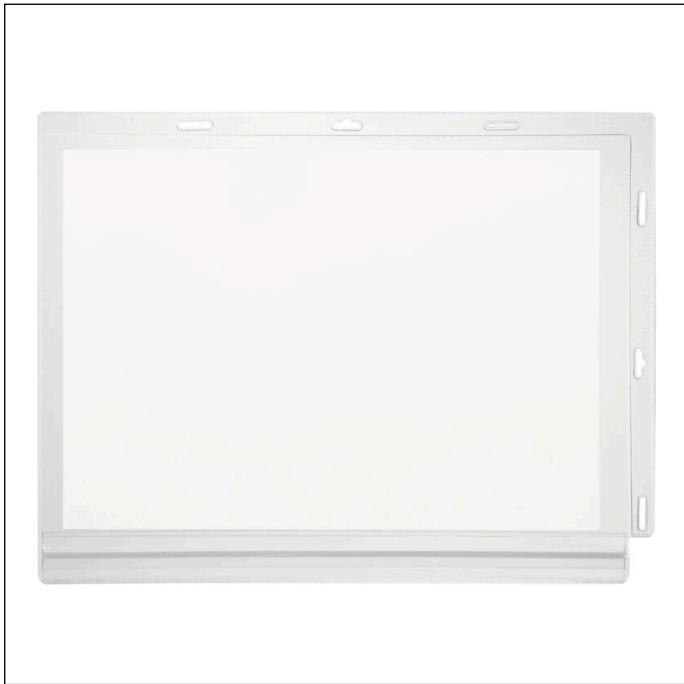

## Produktbeskrivning

- Vattentåliga fickan är idealisk för bruk utomhus eller i fuktiga inomhusutrymmen, t.ex. i trädgårdscener, bastur och poolområden, där informationen utsätts för vattenstänk
- Inlagan skyddas mot regn, hög luftighet, väta och smuts, tack vare den vattentäta förslutningen
- Plastfickan sätts upp med de 2 medföljande, långa buntbanden i några av de utstansade hålen
- Testad enligt normen IPX5 (skydd mot vattenstrålar från alla riktningar)
- Transparent, UV-stabil och väderbeständig, reptålig plast med antireflexeffekt
- Kan användas i stående eller liggande format
- Snabbt och enkelt byte av inlagan
- Fickan rymmer 2 ark à 160 g- kvm (ingår)
- En mängd dokumentmallar finns på [www.duraprint.se](http://www.duraprint.se)
- Lämplig även för formatet US Letter

## Specifikationer

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Utvändig bredd (mm)         | 262                |
| Utvändig höjd (mm)          | 340                |
| Utvändig djup / längd       | 0.6 mm             |
| Kapacitet / kapacitet (för) | 2 Ark (80 g/kvm)   |
| Format / passar format      | A4                 |
| Format                      | Stående / liggande |

# Plastficka vattentålig A4 buntbandsfäste

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Varumärke                            | DURABLE                |
| Bredd, inner (mm)                    | 262                    |
| Höjd, inner (mm)                     | 340                    |
| Öppning                              | Långsidan              |
| Skyddande flik                       | Nej                    |
| Utstansat tumgrepp                   | Nej                    |
| Kan klippas i önskad längd           | Nej                    |
| Med neutral etikett                  | Nej                    |
| Baksidans färg                       | Transparent            |
| Produktens egenskaper med dokumentet | Kan skannas, reflexfri |
| Typ av fastsättning                  | Kabelband              |
| Typ av etikett                       | DURAPRINT®             |